
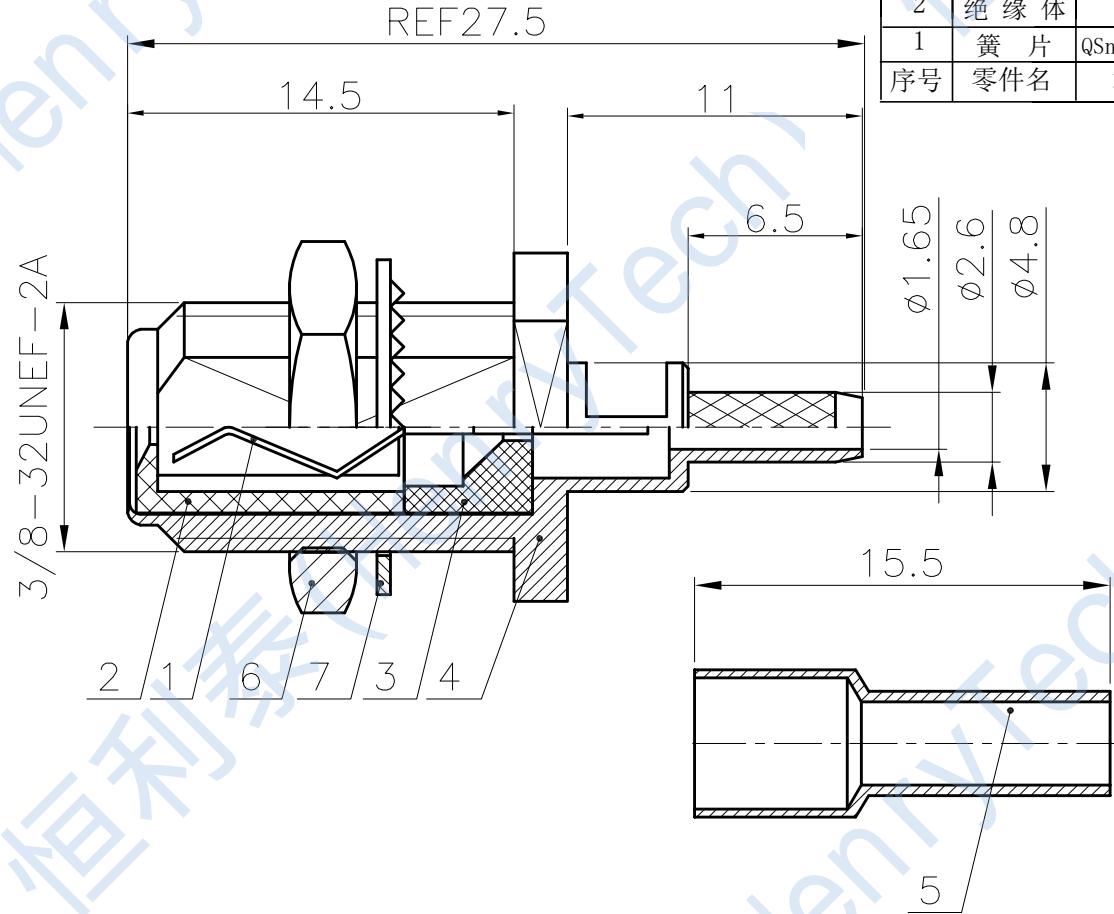


 
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

7	内齿垫片	Fe	镍	1	
6	螺母	HPb59-1	镍	1	
5	压接套	HPb59-1	镍	1	
4	外壳	HPb59-1	镍	1	
3	绝缘体	PE		1	
2	绝缘体	PE		1	
1	簧片	QSn6.5-0.1	银	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

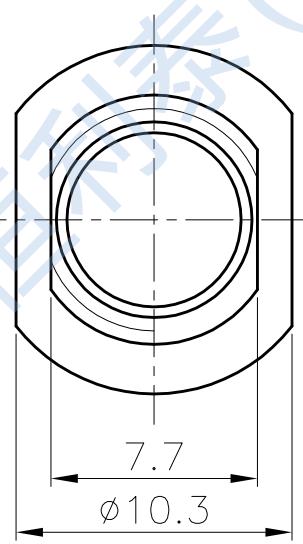

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
 - 2、特性阻抗: 75Ω
 - 3、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 4、机械寿命: ≥ 500 次
 - 5、温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
 - 6、接触电阻: 外导体间 $<5m\Omega$, 内导体间 $<10m\Omega$
 - 7、产品满足RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例			
		投影				
审核		未标注公差的，以下列公差表为准		型号规格 HL2-F-C-75KY1.5		
		1. X ± 0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. XX ± 0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度 $\pm 1^\circ$ 6. 倒角C0.15MAX		品名 F型直式母头穿墙式连接器		
批准		* 为重点尺寸		单位	mm	
		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				