
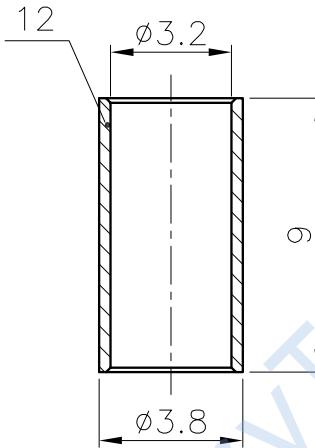


1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期			

12	压接管	HPB59-1	1	D. Ni
11	密封圈	硅橡胶	1	红色
10	全圆片	Fe	1	
9	弹簧	弹簧钢	1	
8	半圆片	Fe	1	
7	螺盖	HPb59-1	1	D. Ni
6	螺套	HPb59-1	1	D. Ni
5	压接尾	HPb59-1	1	D. Ni
4	外壳	HPb59-1	1	D. Ni
3	绝缘体	PTFE	1	
2	绝缘子	PTFE	1	
1	插针	HPb59-1	1	D. Au
序号	零件名称	材质	数量	备注

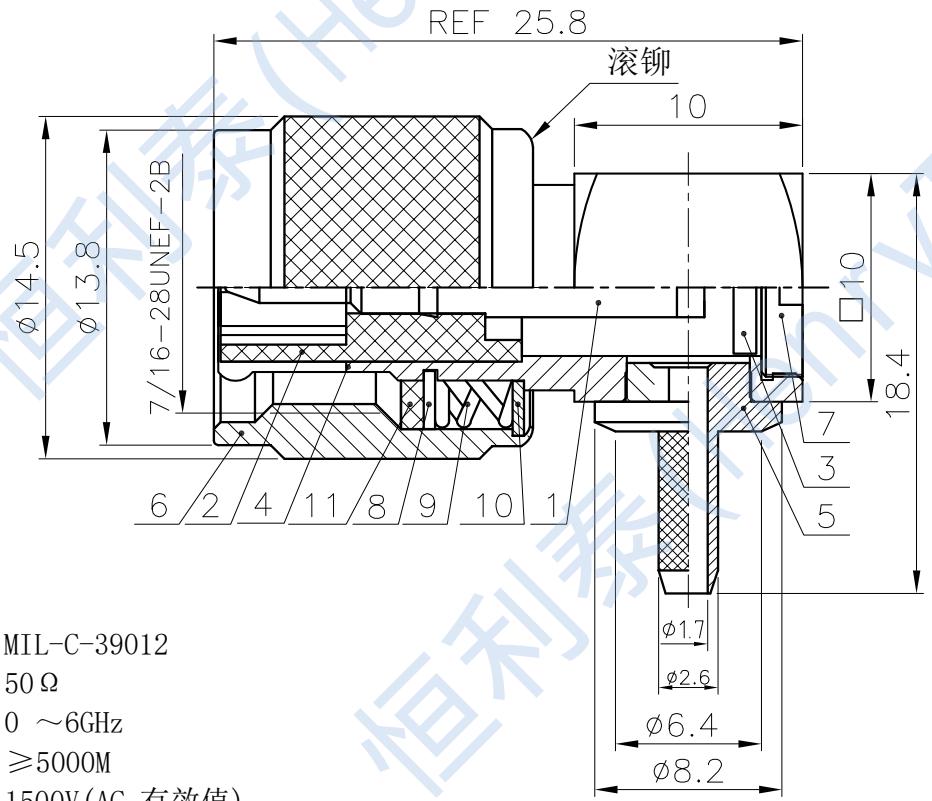

技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
- 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 7、机械寿命: ≥ 500 次
- 8、温度范围: -65°C ~165°C
- 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ
- 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图		版次		比例	
		投 影	三视图		
审核		未标注公差的, 以下列公差表为准			
		1. X. XX±0.2	4. 去除锐边最大0.1		
批准		2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2		
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX		
		* 为重点尺寸 单位 mm			

型号规格 HL2-TNC-C-JW1.5

品名 TNC型弯式公头连接器

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd