


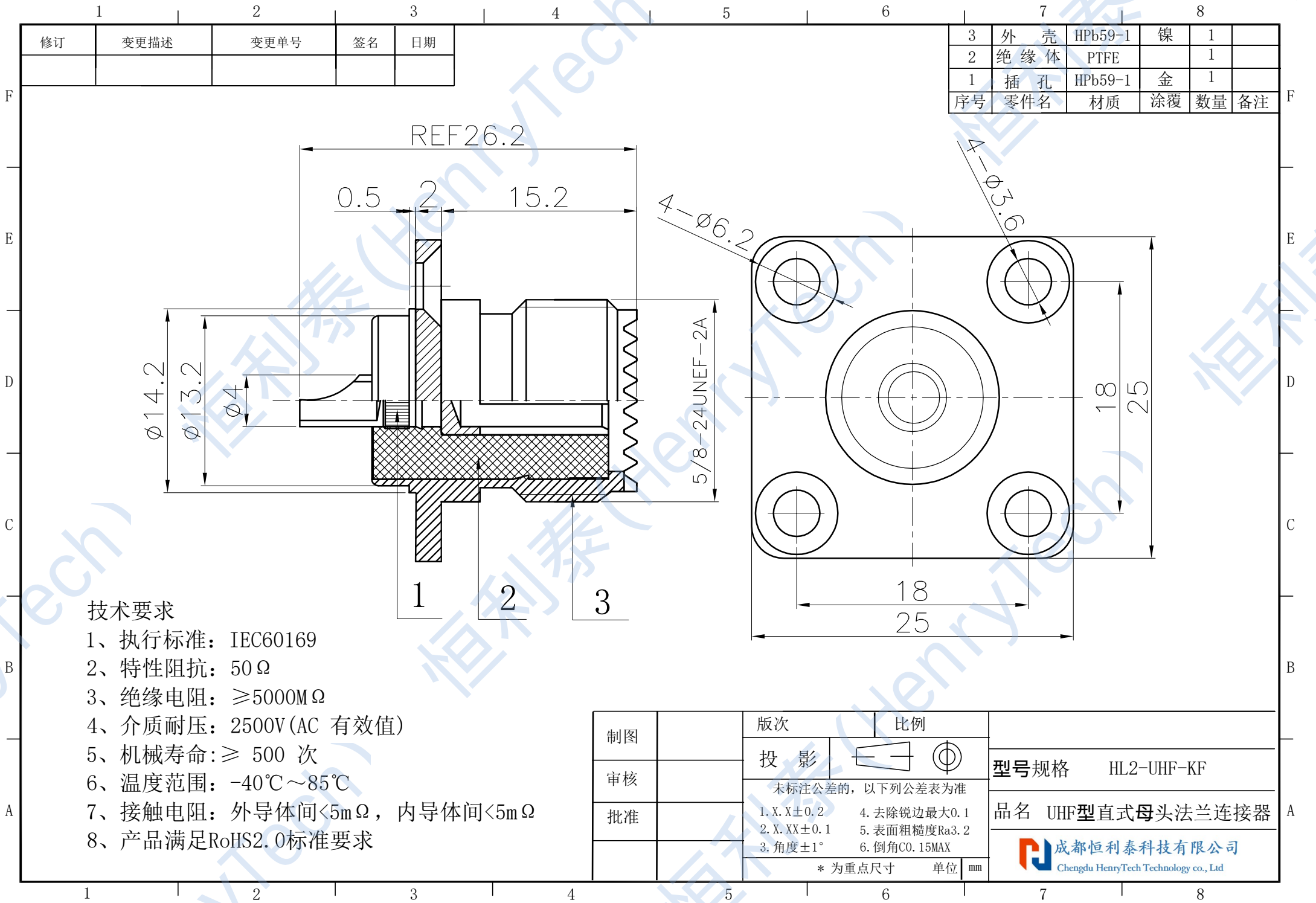

技术要求

- 1、执行标准：IEC60169
- 2、特性阻抗：50 Ω
- 3、绝缘电阻：≥5000M Ω
- 4、介质耐压：2500V (AC 有效值)
- 5、机械寿命：≥ 500 次
- 6、温度范围：-40℃～85℃
- 7、接触电阻：外导体间<5m Ω，内导体间<5m Ω
- 8、产品满足RoHS2.0标准要求

|    |       |         |    |    |    |
|----|-------|---------|----|----|----|
| 3  | 外 壳   | HPb59-1 | 镍  | 1  |    |
| 2  | 绝 缘 体 | PTFE    |    | 1  |    |
| 1  | 插 孔   | HPb59-1 | 金  | 1  |    |
| 序号 | 零件名   | 材质      | 涂覆 | 数量 | 备注 |

|    |  |                 |               |                                                      |  |
|----|--|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|--|
| 制图 |  | 版次              | 比例            | 型号规格 HL2-UHF-KF                                      |  |
| 审核 |  | 投 影             |               |                                                      |  |
| 批准 |  | 未标注公差的，以下列公差表为准 |               | 品名 UHF型直式母头法兰连接器                                     |  |
|    |  | 1. X. X±0.2     | 4. 去除锐边最大0.1  |                                                      |  |
|    |  | 2. X. XX±0.1    | 5. 表面粗糙度Ra3.2 | 成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |  |
|    |  | 3. 角度±1°        | 6. 倒角C0.15MAX |                                                      |  |
|    |  | * 为重点尺寸         |               | 单位 mm                                                |  |