


修订	变更描述	变更单号	签名	日期					12	压接管	H62	镍	1
									11	密封圈	硅橡胶	红色	1
									10	全圆片	Fe	镍	1
									9	弹 簧	弹簧钢		1
									8	半圆片	Fe	镍	1
									7	螺 盖	HPb59-1	镍	1
									6	螺 套	HPb59-1	镍	1
									5	压接尾	HPb59-1	镍	1
									4	外 壳	HPb59-1	镍	1
									3	绝 缘 体	PTFE		1
									2	绝 缘 子	PTFE		1
									1	插 针	HPb59-1	金	1
					序号	零件名称	材 质	涂 覆	数 量	备 注			
F													
E													
D													
C													
B													
A													

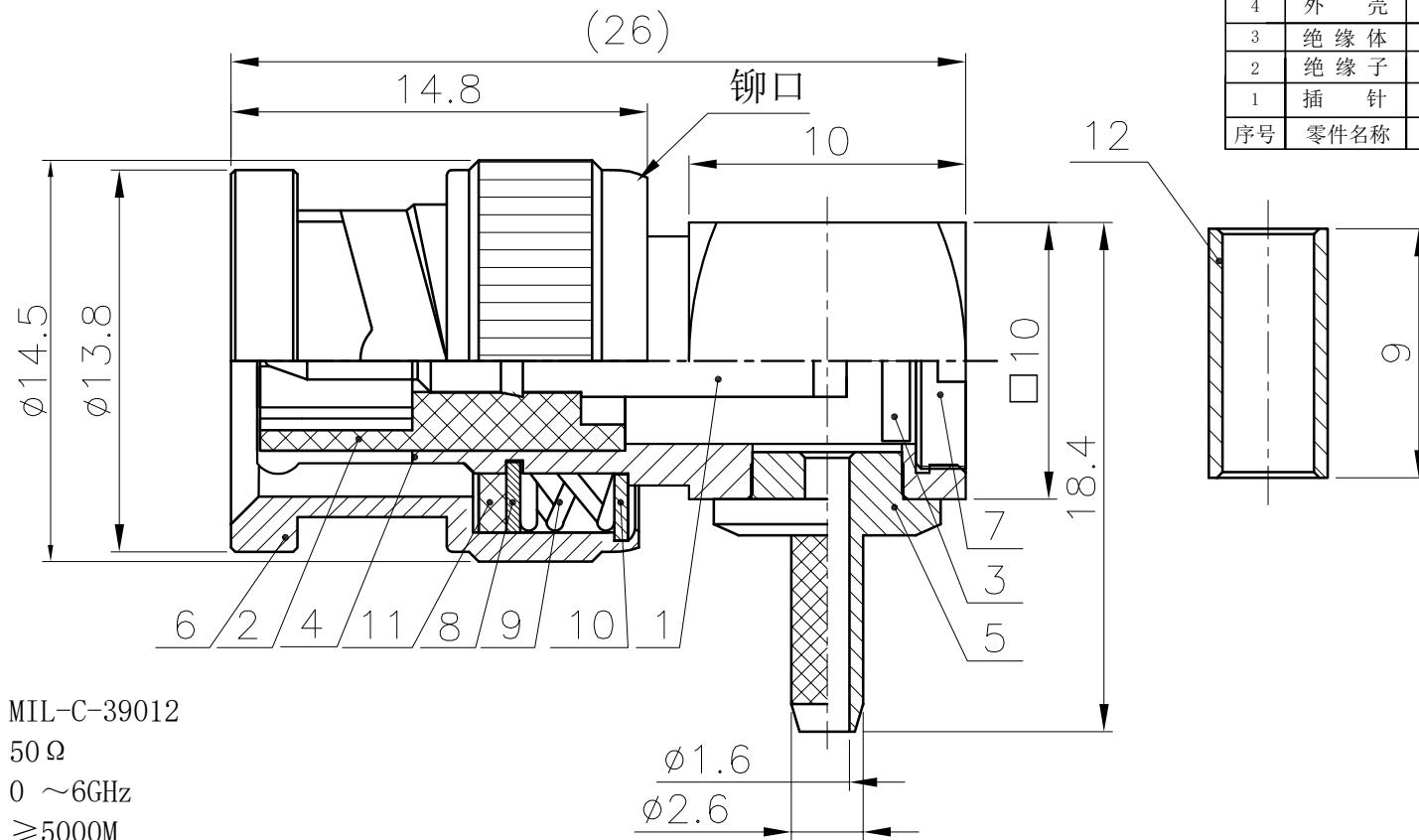

技术要求

- 1、执行标准: MIL-C-39012
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 5、介质耐压: 1500V(AC 有效值)
- 6、轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 7、机械寿命: ≥ 500 次
- 8、温度范围: -65℃~165℃
- 9、接触电阻: 外导体间<1mΩ , 内导体间<1.5mΩ
- 10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例		型号规格	
		投 影	— — —	○ ○ ○		
审核		未标注公差的, 以下列公差表为准				
		1. X.X ± 0.2	4. 去除锐边最大 0.1	2. X.XX ± 0.1	5. 表面粗糙度 Ra3.2	
批准		3. 角度 ± 1°	6. 倒角 C0.15 MAX	* 为重点尺寸		
				单位 mm		

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd