


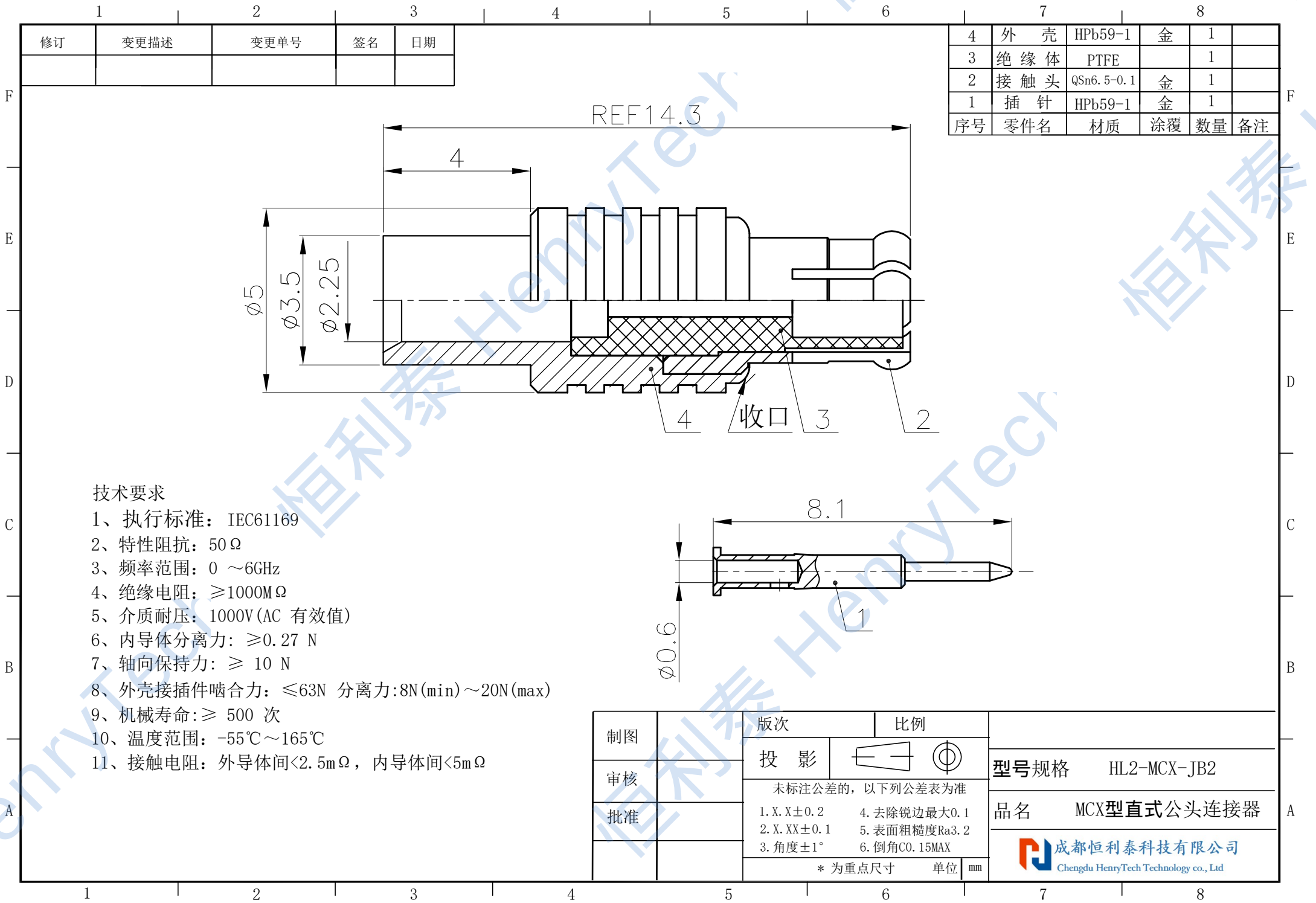

1	2	3	4	5	6
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	

7			8		
4	外 壳	HPb59-1	金	1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	接 触 头	QSn6.5-0.1	金	1	
1	插 针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

技术要求

- 1、执行标准：IEC61169
- 2、特性阻抗：50Ω
- 3、频率范围：0～6GHz
- 4、绝缘电阻：≥1000MΩ
- 5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力：≥0.27 N
- 7、轴向保持力：≥10 N
- 8、外壳接插件啮合力：≤63N 分离力：8N(min)～20N(max)
- 9、机械寿命：≥500 次
- 10、温度范围：-55℃～165℃
- 11、接触电阻：外导体间<2.5mΩ，内导体间<5mΩ

制图	版次		比例		型号规格	HL2-MCX-JB2
审核	投 影					
批准	未标注公差的，以下列公差表为准				品名	MCX型直式公头连接器
	1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角CO. 15MAX					
	* 为重点尺寸		单位	mm	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	