
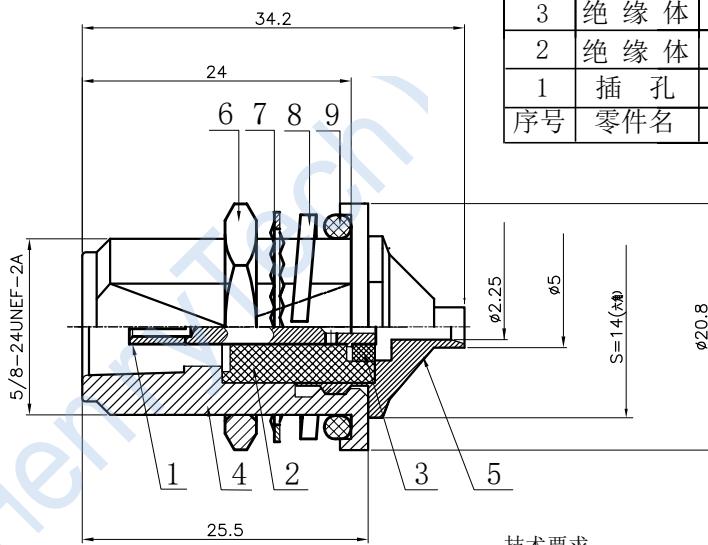
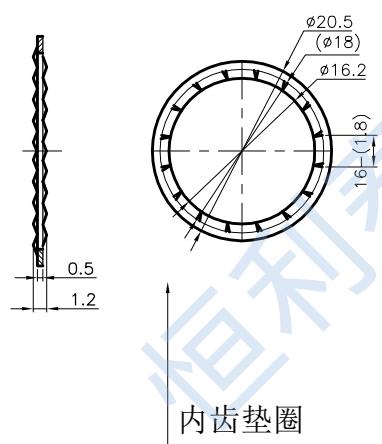
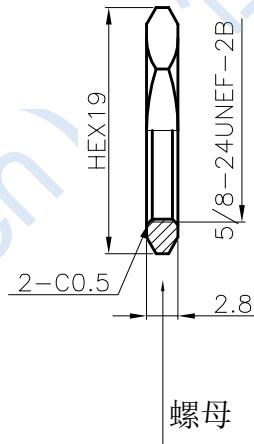
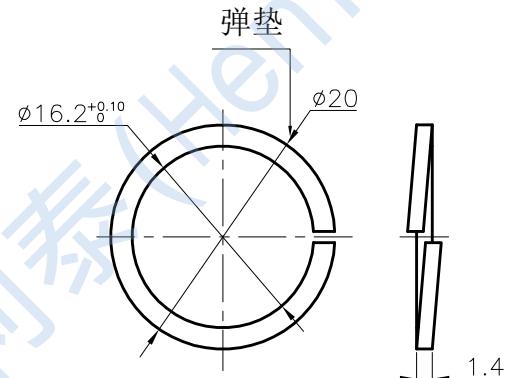


修订	变更描述	变更单号	签名	日期

9	密 封 圈	硅 橡 胶	红 色	1	
8	弹 垫	QSn6.5-0.1	镍	1	
7	内 齿 垫 圈	QSn6.5-0.1	镍	1	
6	螺 母	HPb59-1	镍	1	
5	外 壳	HPb59-1	金	1	
4	外 壳	HPb59-1	镍	1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插 孔	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

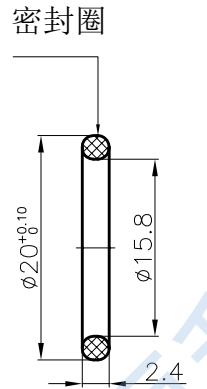

## 技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
  - 2、特性阻抗:  $50\Omega$
  - 3、频率范围:  $0 \sim 6\text{GHz}$
  - 4、绝缘电阻:  $\geq 5000\text{M}\Omega$
  - 5、介质耐压:  $1500\text{V(AC 有效值)}$
  - 6、内导体分离力:  $\geq 0.56\text{ N}$
  - 7、轴向保持力:  $\geq 26.7\text{ N}$
  - 8、机械寿命:  $\geq 500$  次
  - 9、温度范围:  $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
  - 10、接触电阻: 外导体间 $<0.2\text{m}\Omega$ , 内导体间 $<1\text{m}\Omega$
  - 11、产品按照RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例			
		投 影				
审核		未标注公差的, 以下列公差表为准		型号规格 HL2-N-KYB2		
		1. X. X±0.2 4. 去除锐边最大0.1		品名 N型直式母头穿墙式插座		
批准		2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2				
		3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX				
		* 为重点尺寸		单位	mm	