
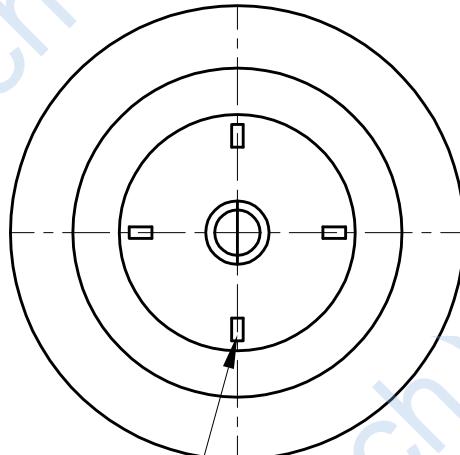


1	2	3	4	5	6	7	8			
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	6	带耳垫片	Fe	镍	1	
					5	螺母	HPb59-1	镍	1	
					4	外壳	HPb59-1	镍	1	
					3	绝缘体	PTFE		1	
					2	绝缘体	PTFE		1	
					1	插针	QSn6.5-0.1	金	1	
					序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

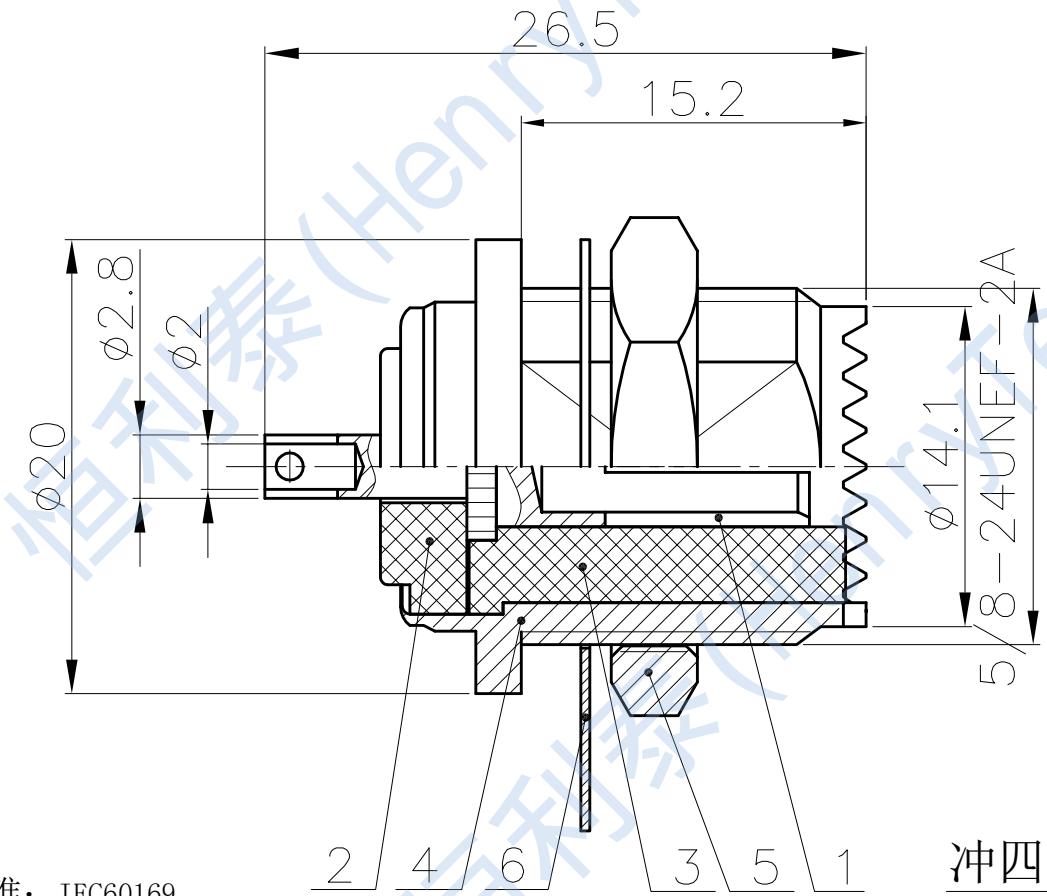

技术要求

- 执行标准: IEC60169
- 特性阻抗: 50Ω
- 绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 介质耐压: 2500V(AC 有效值)
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 温度范围: -40℃ ~ 85℃
- 接触电阻: 外导体间<5mΩ, 内导体间<5mΩ
- 产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次	比例		型号规格
		投影	Φ	
审核				未标注公差的, 以下列公差表为准
批准				1. X. XX±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X. XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX
				* 为重点尺寸 单位 mm