


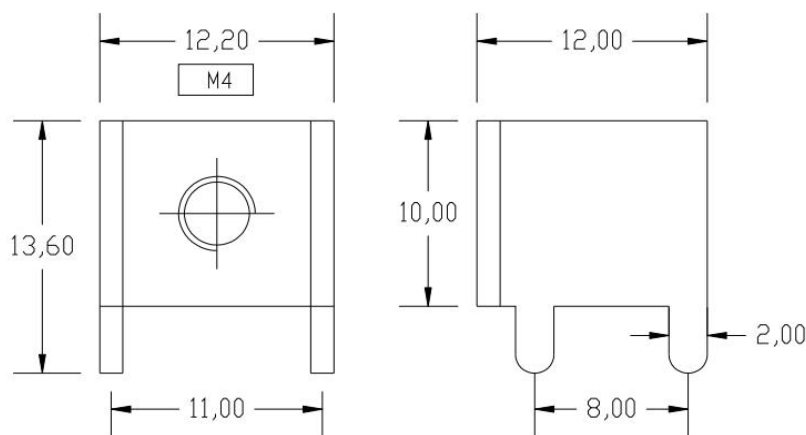

■ 型号命名规则 Model Number Legend

 
品牌 Brand:	ST	-707	-4	2	H	2
基本型号 Basic Type:	707					
螺孔尺寸 Tap Hole:	3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6					
螺纹工艺 Thread Type:	1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping					
材质 Material:	H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper					
电镀类型 Plating Type:	1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating					

■ 具体型号列表 List of Models

ST-707-43H2
ST-707-43H3

技术参数

1. 黄铜材质： 额定电流80A；
2. 表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
3. 螺孔为抽牙 M4 （ 根据不同需求调整）；
4. 外观不变形，表面无划痕， 无锐边，去毛刺；
5. 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h		表面镀层	镀底亮锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.								
扭矩	1. 8N. m		压线螺丝	M4										
						品 名 Product Name		PCB接线端子		型 号 Product model		ST-707		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记			重量	比例	投影类型			
设计			标准化		2022/10/20					1:1				
审核						共 1 张			第 1 张					
工艺			批准											