
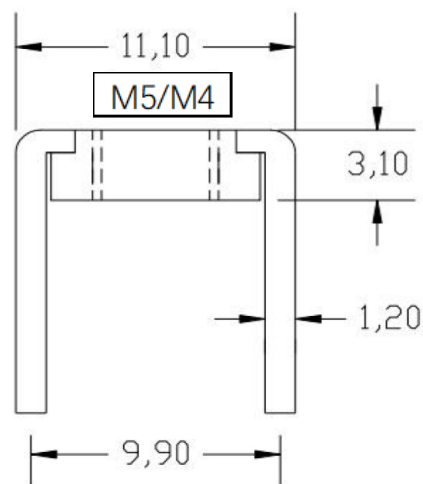


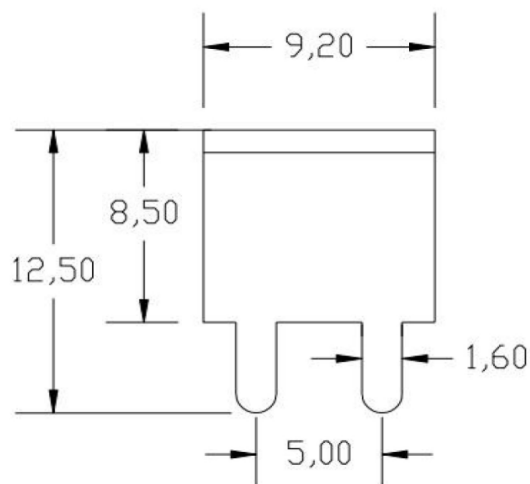

■ 型号命名规则 Model Number Legend

品牌 Brand:	ST	-211	-5	2	H	2
基本型号 Basic Type:	211					
螺孔尺寸 Tap Hole:	3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6					
螺纹工艺 Thread Type:	1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping					
材质 Material:	H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper					
电镀类型 Plating Type:	1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating					

 
■ 具体型号列表 List of Models

ST-211-41H2
ST-211-41H3
ST-211-41T2
ST-211-41T3

ST-211-51H2
ST-211-51H3
ST-211-51T2
ST-211-51T3

技术参数

- 黄铜/紫铜材质： 额定电流80A/100A；
- 表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 螺孔压铆螺母M4/M5（ 根据不同需求调整）；
- 外观不变形，表面无划痕， 无锐边，去毛刺；
- 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾		24h / 48h		表面镀层		镍底雾锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.										
扭矩		2. 8N. m		压线螺丝		M4/M5												
								品 名 Product Name			PCB接线端子			型 号 Product model		ST-211		
标记	处数	分区	更改文件号		签名	年/月/日		阶段标记			重量	比例	投影类型					
设计			标准化			2022/10/20							1:1					
审核								共 1 张				第 1 张						
工艺			批准															