


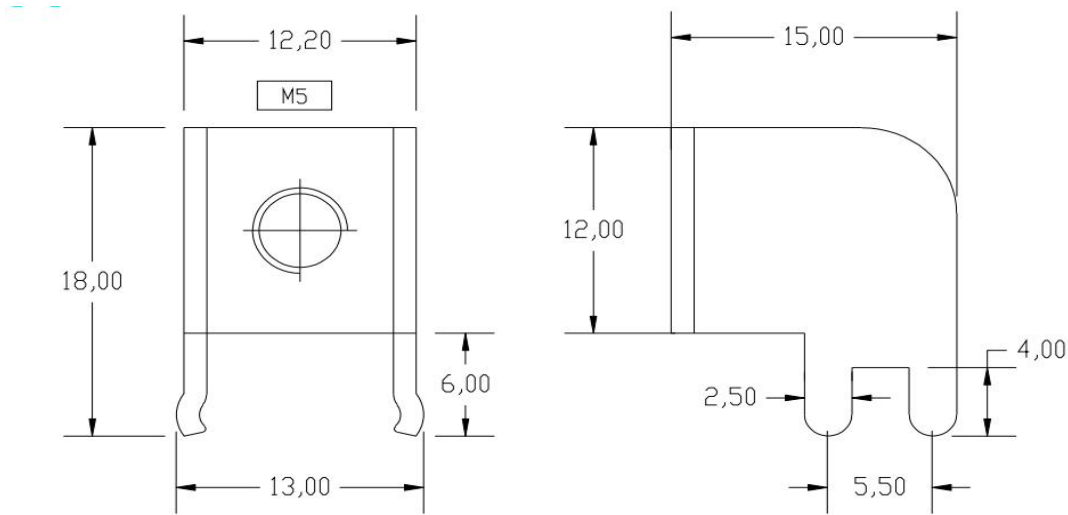

■ 型号命名规则 Model Number Legend

品牌 Brand:	ST	-709	-5	2	H	2
基本型号 Basic Type:	709					
螺孔尺寸 Tap Hole:	3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6					
螺纹工艺 Thread Type:	1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping					
材质 Material:	H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper					
电镀类型 Plating Type:	1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating					

■ 具体型号列表 List of Models

ST-709-51H2
ST-709-51H3
ST-709-51T2
ST-709-51T3

技术参数

- 黄铜、紫铜材质： 额定电流80-100A；
- 表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 螺孔为压铆螺母 M5（ 根据不同需求调整）；
- 外观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
- 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾	24h / 48h	表面镀层	镀底亮锡	STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.			
扭矩	2. 8N. m	压线螺丝	M5				
				品 名 Product Name	PCB接线端子	型 号 Product model	ST-709
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年/月/日	阶段标记	重量 比例
设计			标准化		2022/10/20		1:1
审核							
工艺			批准				
				共 1 张		第 1 张	