
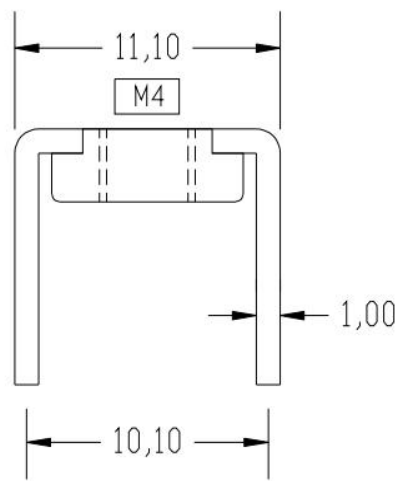


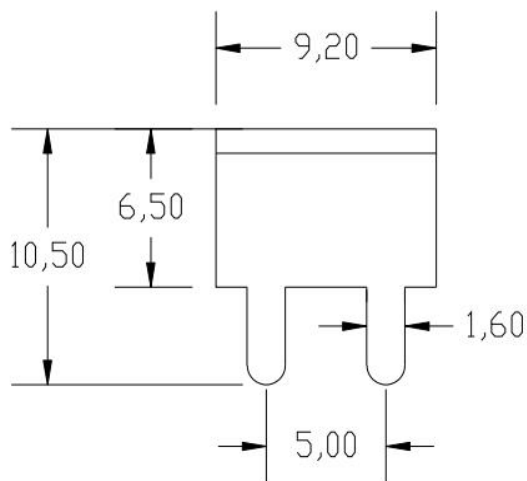

#### 型号命名规则 Model Number Legend

|                    |            |      |    |   |   |   |
|--------------------|------------|------|----|---|---|---|
| 品牌 Brand:          | ST         | -205 | -3 | 2 | H | 2 |
| 基本型号 Basic Type:   | ST: STEIPU |      |    |   |   |   |
| 螺孔尺寸 Tap Hole:     |            |      |    |   |   |   |
| 螺纹工艺 Thread Type:  |            |      |    |   |   |   |
| 材质 Material:       |            |      |    |   |   |   |
| 电镀类型 Plating Type: |            |      |    |   |   |   |

#### 具体型号列表 List of Models

|             |
|-------------|
| ST-205-41H2 |
| ST-205-41H3 |

## 技术参数

- 黄铜材质：额定电流60A；
- 表面处理：整体镀锡；（亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 螺孔为压铆螺母 M4（根据不同需求调整）；
- 外观不变形，表面无划痕，无锐边，去毛刺；
- 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

|    |           |      |       |                                                    |            |                      |         |
|----|-----------|------|-------|----------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 盐雾 | 24h / 48h | 表面镀层 | 镍底亮锡  | STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司<br>Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd. |            |                      |         |
| 扭矩 | 2. 8N. m  | 压线螺丝 | M4    |                                                    |            |                      |         |
|    |           |      |       | 品 名<br>Product Name                                | PCB接线端子    | 型 号<br>Product model | ST -205 |
| 标记 | 处数        | 分区   | 更改文件号 | 签名                                                 | 年/月/日      | 阶段标记                 | 重量 比例   |
| 设计 |           |      | 标准化   |                                                    | 2022/10/20 |                      | 1:1     |
| 审核 |           |      |       |                                                    |            |                      |         |
| 工艺 |           |      | 批准    |                                                    |            |                      |         |