


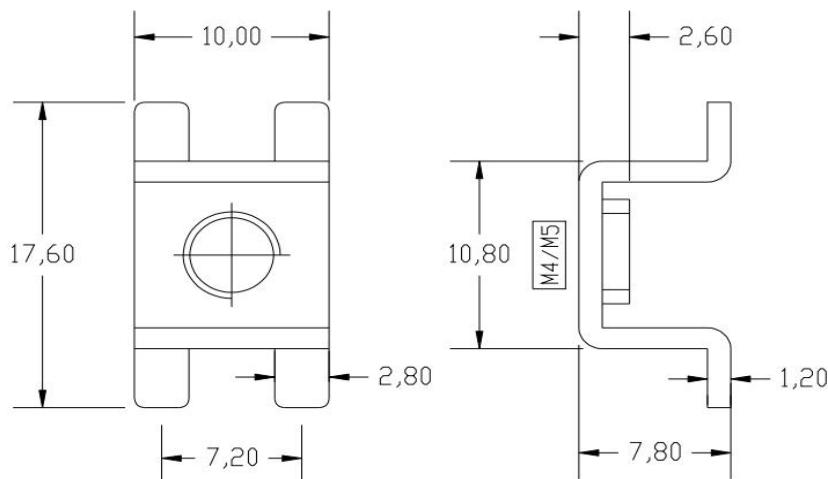

型号命名规则 Model Number Legend

 
品牌 Brand:	ST	-803	-5	2	H	2
基本型号 Basic Type:	ST: STEIPU					
螺孔尺寸 Tap Hole:						
螺纹工艺 Thread Type:						
材质 Material:						
电镀类型 Plating Type:						

具体型号列表 List of Models

ST-803-43H2
ST-803-43H3
ST-803-43T2
ST-803-43T3
ST-803-53H2
ST-803-53H3
ST-803-53T2
ST-803-53T3

技术参数

- 黄铜、紫铜材质： 额定电流80-100A；
- 表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 螺孔为抽牙 M4/M5 （ 根据不同需求调整）；
- 外观不变形，表面无划痕， 无锐边，去毛刺；
- 未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾		24h / 48h		表面镀层		镍底亮锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.										
扭矩		1. 8N. m		压线螺丝		M4、M5		品 名 Product Name				PCB接线端子		型 号 Product model		ST -803		
标记		处数	分区	更改文件号		签名	年/月/日		阶段标记		重量	比例	投影类型					
设计				标准化			2022/10/20							1:1				
审核									共 1 张				第 1 张					
工艺				批准														