


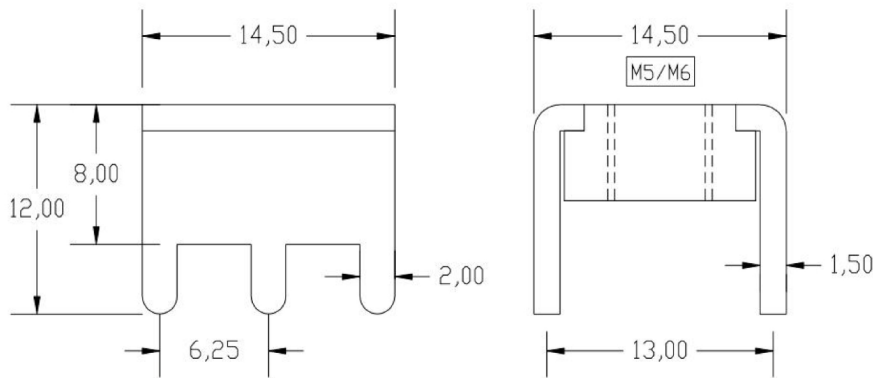

型号命名规则 Model Number Legend

 
品牌 Brand:	ST	-503	-5	2	H	2
基本型号 Basic Type:	ST: STEIPU					
503						
螺孔尺寸 Tap Hole:						
3: M3; 4: M4; 5: M5; 6: M6						
螺纹工艺 Thread Type:						
1: 压铆 Press Riveting; 2: 垫片 Washer; 3: 攻牙 Tapping						
材质 Material:						
H: 黄铜 Brass; T: 紫铜 Copper						
电镀类型 Plating Type:						
1: 镀镍 Nickel Plating; 2: 镀雾锡 Matte Tin Plating; 3: 镀亮锡 Bright Tin Plating						

具体型号列表 List of Models

ST-503-51H2
ST-503-51H3
ST-503-61H2
ST-503-61H3

技术参数

- 1.黄铜材质： 额定电流120A；
- 2.表面处理： 整体镀锡；（ 亮锡、雾锡、根据不同需求调整）
- 3.螺孔为压铆 M5/M6 （ 根据不同需求调整）；
- 4.表观不变形，表面无划痕， 无锐边， 去毛刺；
- 5.未标注尺寸公差值按GB/ T1184-1996H级

盐雾		24h / 48h		表面镀层		镀底亮锡		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.									
扭矩		4. 8N. m		压线螺丝		M5/M6											
								品 名 Product Name		PCB接线端子		型 号 Product model		ST-503			
标记		处数	分区	更改文件号		签名	年/月/日		阶段标记		重量	比例	投影类型				
设计				标准化			2022/10/20						1:1				
审核									共 1 张		第 1 张						
工艺				批准													