
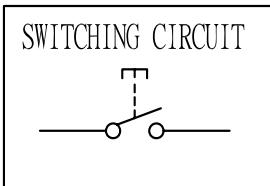
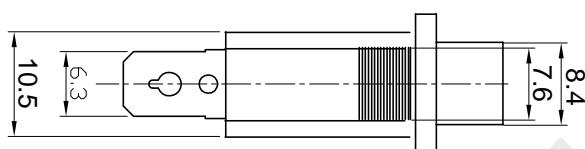
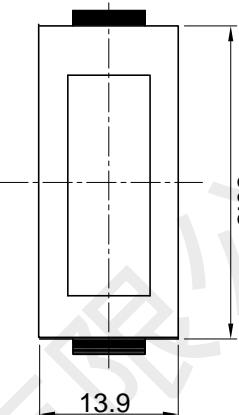


产品型号	KCD3-101-2P
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观 基座	黑色
颜色 按钮	黑色
备注	

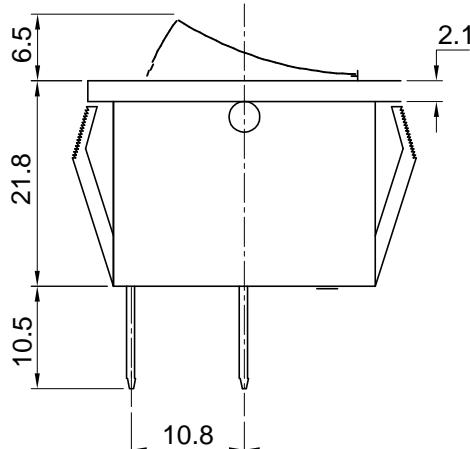

主要技术参数及性能

项目	参数
额定电流电压	4A 250V AC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤100mΩ
介电强度	≥1500V AC/MIN
电器寿命	10000次
环境温度	0°C~+85°C

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其他机械损伤。

借(通)用
件登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

实物电流以图纸为准

HX KCD3-2P



深圳市首韩科技有限公司

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计				
制图	黄彬			
档案员	审核	张伟		
日期				
工艺		批准	罗小春	

船型开关

图 样 标 记	重 量	比 例
		2:1