


### 主要技术参数及性能


项目	参数
额定电流电压	3A 250V AC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤100mΩ
介电强度	≥1500V AC/MIN
电器寿命	10000次
环境温度	0°C~+85°C

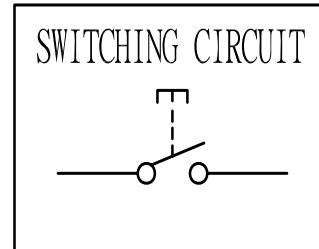

实物电流以图纸为准

### 技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

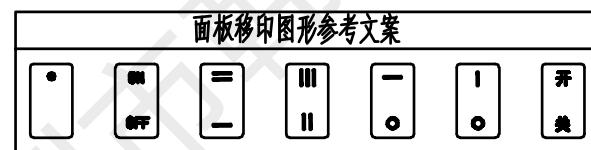

序号	名称	数量	材料	处理	单件	总计	备注
					质量		
5	灯泡	1	普通氛灯				
4	盖子	2	PC				
3	中转齿轮	2	黄铜	电镀铜锡			
2	底板	2	黄铜	电镀铜锡			
1	底座	2	PA66				

普通公差:

COMMON TOLERANCE:



深圳市韩下电子有限公司

A4			普通公差: COMMON TOLERANCE:		单位	mm	投影		品名	船型开关	比例	1:1
A3												
A2			X.XX	±0.10								
A1			X.X	±0.15	绘图	黄彬	核对	张伟	型号	HX KCD1-2P-P		
			X	±0.25	日期	2020.8.25	核准	罗小春	图号			