
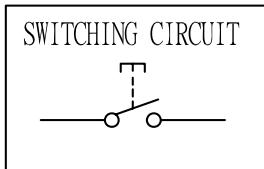
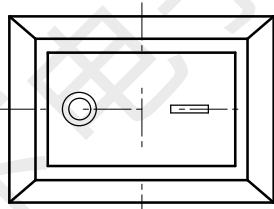
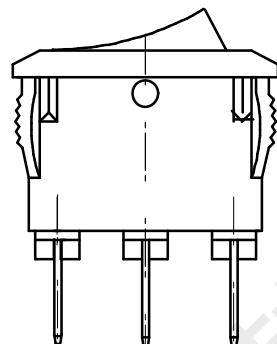
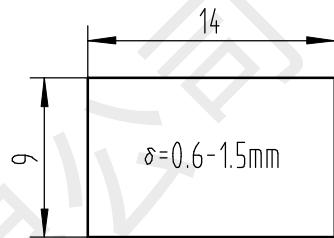
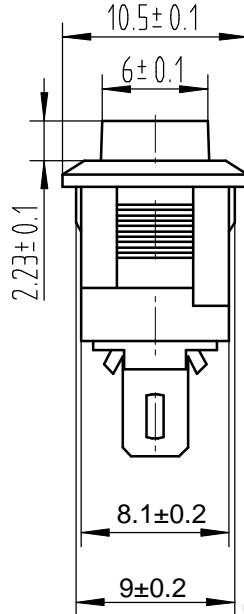


产品型号	HX KCD11-3P
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	基座 黑色 B255
颜色	按钮 黑色 B255
备注	

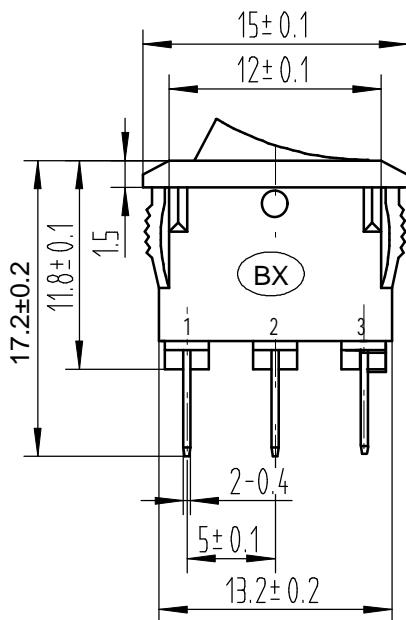

### 主要技术参数及性能

项目	参数
额定电流电压	1A 250V AC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤50mΩ
介电强度	≥1500V AC/MIN
电器寿命	10000次
环境温度	0°C~+85°C

### 技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。



**实物电流以图纸为准**

HX KCD11-3P

船型开关

图样标记	重量	比例
		2.5:1



深圳市韩下电子有限公司

借(通)用件登记						
旧底图总号						
底图总号						
签字						
日期		标记	处数	更改文件号	签字	日期
档案员		设计	黄彬		标准化	
日期		制图				
档案员		审核	张伟			
日期		工艺			批准	罗小春