
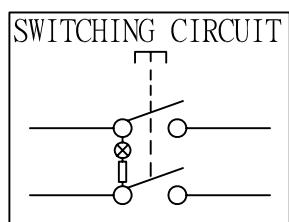
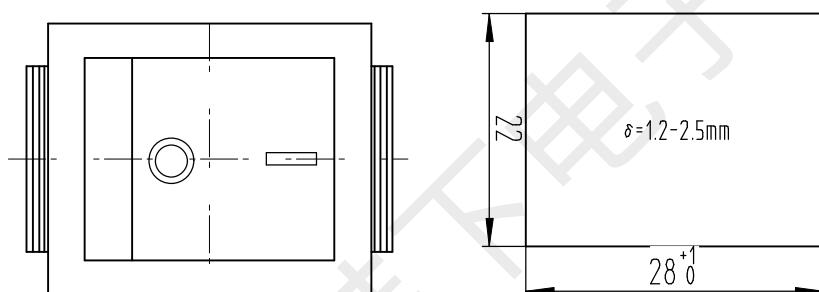


产品型号	HX KCD4-4P-G
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	基座 黑色 B255
颜色	按钮 绿色 B255
备注	

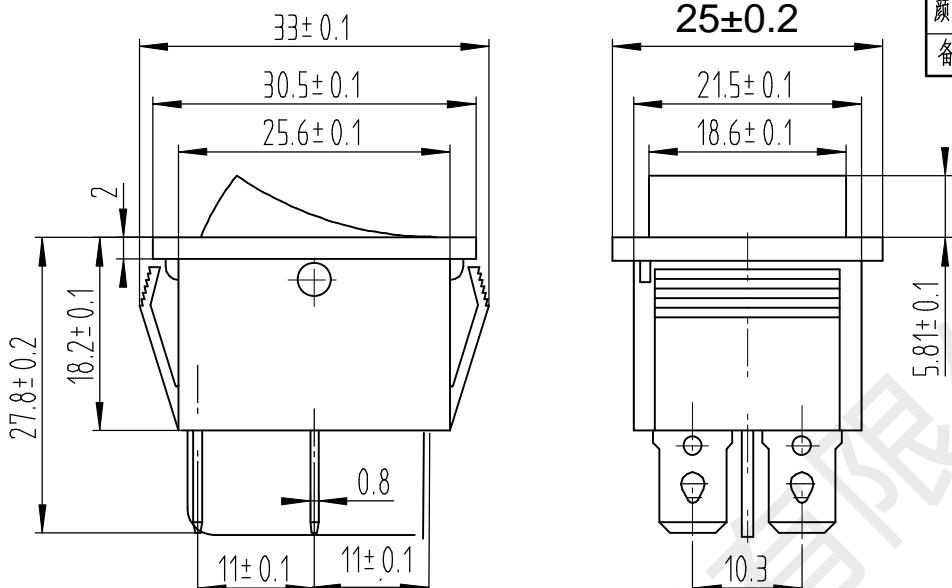

主要技术参数及性能

项目	参数
额定电流电压	4A 250V AC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤100mΩ
介电强度	≥1500V AC/MIN
电器寿命	10000次
环境温度	0°C~+85°C

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

投影
方向

实物电流以图纸为准

HX KCD4-4P-G

船型开关

图 样 标 记	重 量	比 例
		2.5:1



深圳市韩下电子有限公司

借 (通) 用 件 登 记						
旧底图总号						
底 图 总 号						
签 字						
日 期		标记	处数	更改文件号	签 字	日期
制 图				标准化		
档案员	日期	审核	张伟			
		工 艺		批 准	罗小春	