
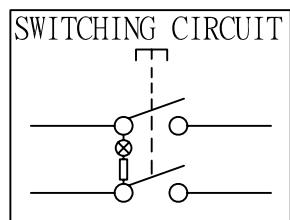


产品型号	HX KCD1-104N
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	基座 黑色 B255
颜色	按钮 红色 B255
备注	

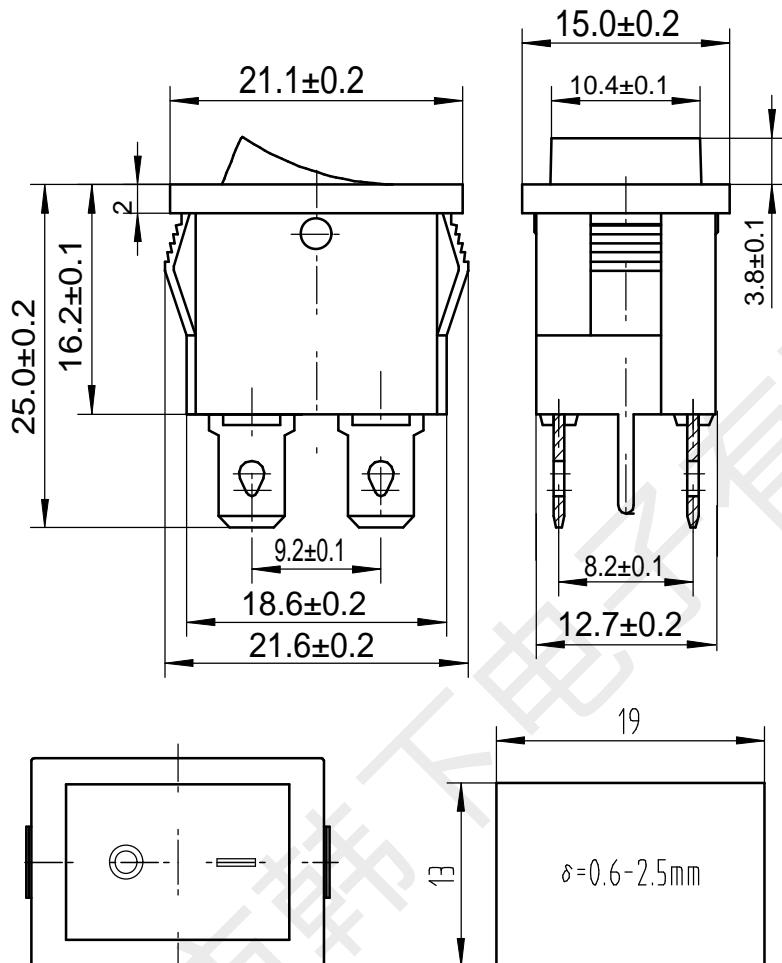

主要技术参数及性能

项目	参数
额定电流电压	3A 250V AC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤100mΩ
介电强度	≥1500V AC/MIN
电器寿命	10000次
环境温度	0°C~+85°C

技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

实物电流以图纸为准

HX KCD1-104N

船型开关

图样标记	重量	比例
		2:1



深圳市韩下电子有限公司

借(通)用件登记							
旧底图总号							
底图总号							
签字							
日期							
设计	黄彬	处数	更改文件号	签字	日期		
制图							
档案员	日期	审核	张伟	2020.7.22	批准	罗小春	2020.7.22
工艺							