
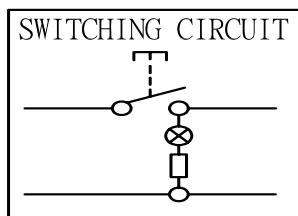
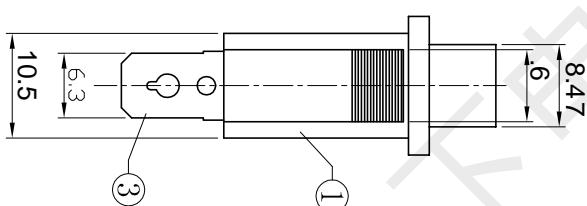
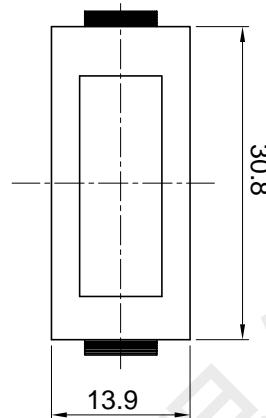


产品型号	HX KCD3-3P
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	基座 黑色 B255
颜色	按钮 红色 B255
备注	

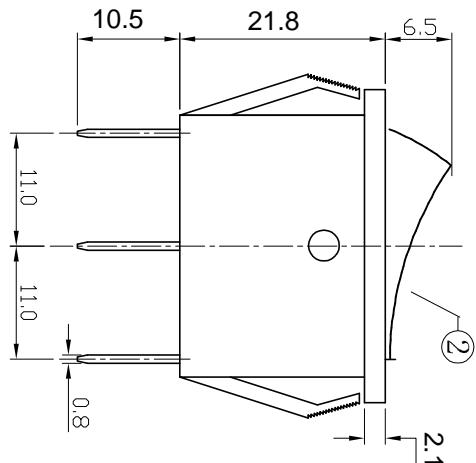

主要技术参数及性能

项目	参数
额定电流电压	4A 250V AC
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
接触电阻	$\leq 100m\Omega$
介电强度	$\geq 1500V AC/MIN$
电器寿命	10000次
环境温度	0°C~+85°C

技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其他机械损伤。

实物电流以图纸为准

HX KCD3-3P

船型开关

图样标记	重量	比例
		2.5:1



深圳市韩下电子有限公司

借 (通) 用 件 登 记					
旧底图总号					
底图总号					
签字					
日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期
日期	设计	黄彬		标准化	
档案员	制图				
日期	审核	张伟			
工艺			批准	罗小春	