
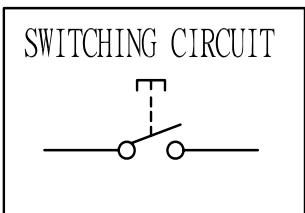


产品型号	HX KCD11-BL
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	基座 黑色 B255
颜色	按钮 黑色 B255
备注	

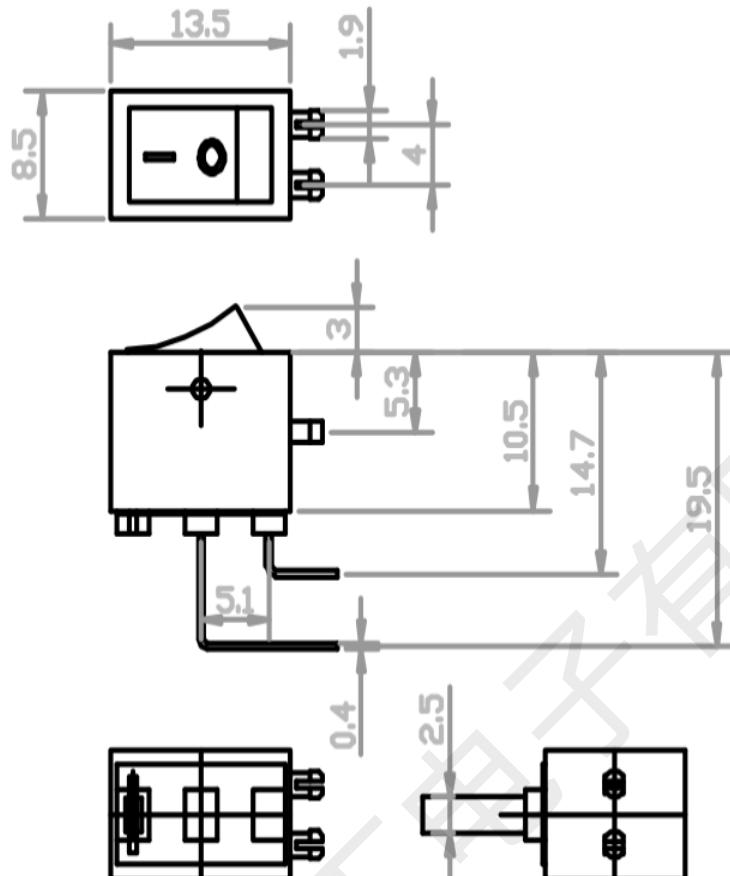

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

借(通)用
件登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期

实物电流以图纸为准

主要技术参数及性能

项目	参数
额定电流电压	1A 250V AC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤50mΩ
介电强度	≥1500V AC/MIN
电器寿命	10000次
环境温度	0°C~+85°C

HX KCD11-BL

船型开关

图 样 标 记	重 量	比 例
		2:1



深圳市韩下电子有限公司