
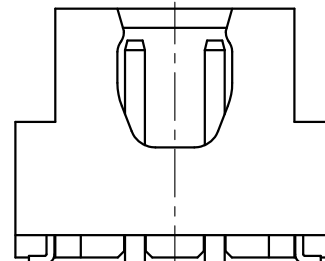
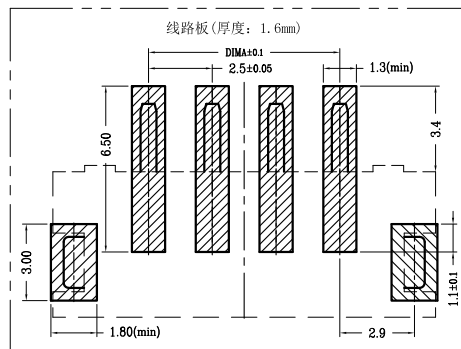
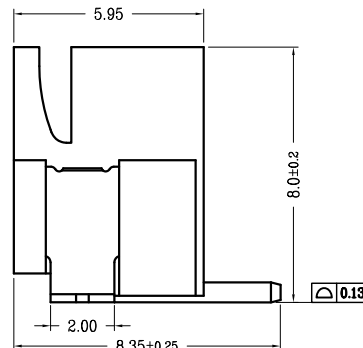


A

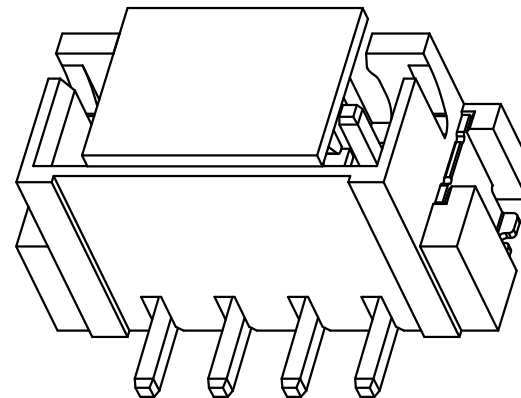

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度： $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 适用线规：AWG#28 $\sim$ #22。
4. 额定电压：250V DC/AC(rms)。
5. 额定电流：3.0A。
6. 接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
7. 耐压值：1000V AC/minute。
8. 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
9. 产品料号：

B

1

A