
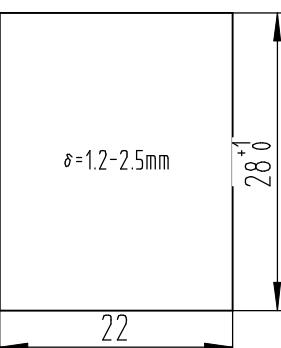
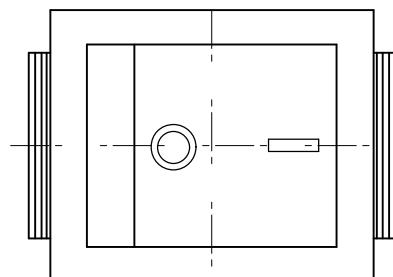


产品型号	
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观基座	
颜色按钮	
备注	

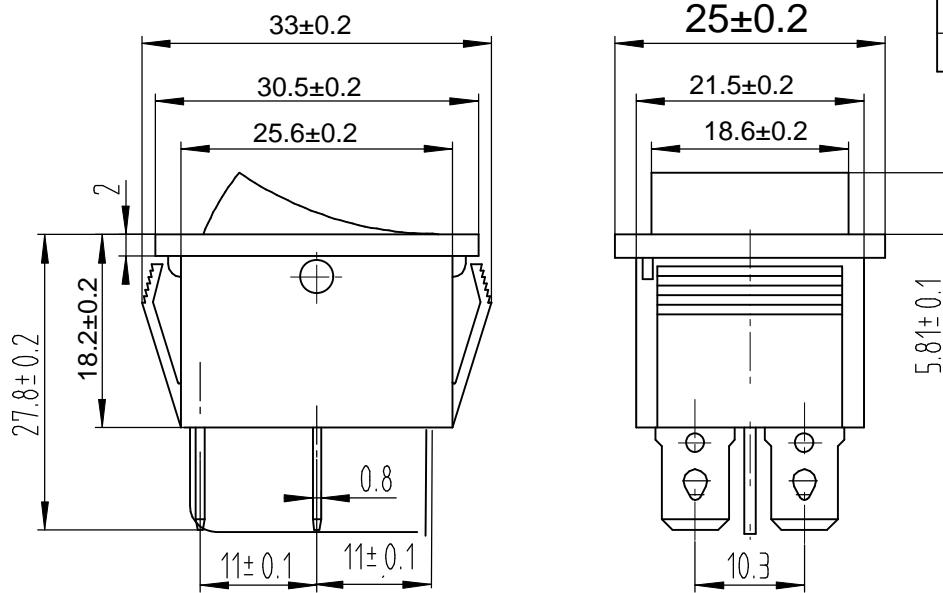

#### 主要技术参数及性能

项目	参数
电路图	4P ON-OFF 
绝缘电阻	>100MΩ
接触电阻	<100mΩ
介电强度(板间)	>1500VAC/min
(板对外壳)	>3750VAC/min
机械寿命	>10⁴次
环境温度	T85

#### 技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其他机械损伤。

借 (通) 用  
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

标记 处数 更改文件号 签 字 日期

日 期

档案员 日 期

KCD4-4P-B

深圳市逸致电子有限公司  
Shenzhen Yi zhi Electronics Co., LTD

图 样 标 记 重 量 比 例

1.5:1

共 张 第 张

日 期