
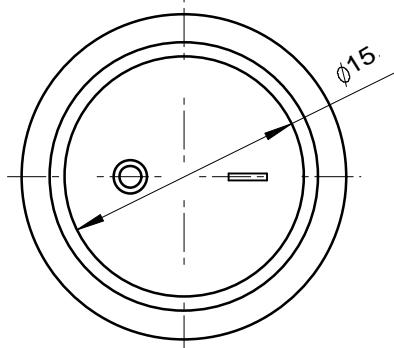
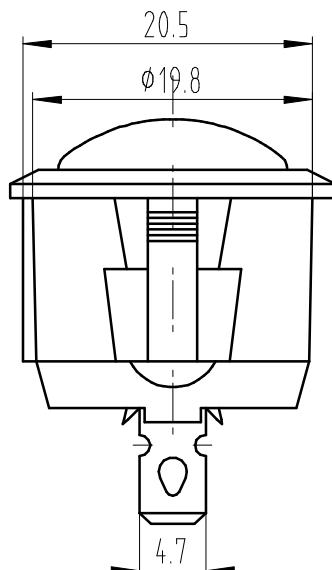
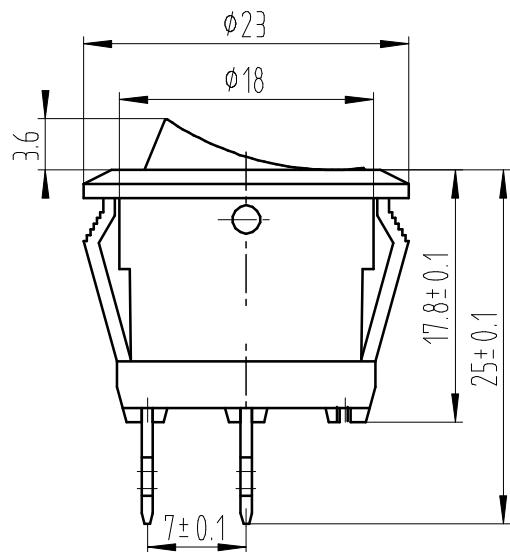
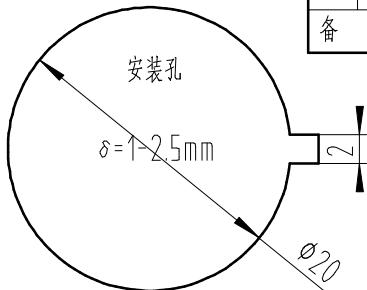


产品型号	
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	基座
颜色	按钮
备注	

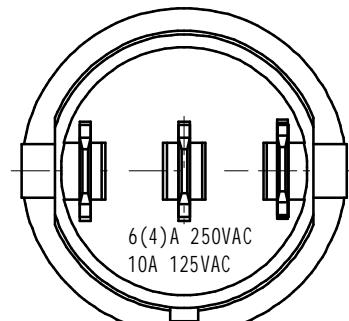

主要技术参数及性能

项目	参数
电路图	ON-OFF —○—
额定电流电压	6(4)A 250VAC 10A 125VAC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	< 100MΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/min
(极对外壳)	≥3000VAC/min
机械寿命	>10 ⁴ 次
环境温度	25T85

技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

借 (通) 用
件 登 记

底图总号

签字

日期

档案员

日期

工艺

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
制图				
审核				
批准				

外形图

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

图 样 标 记 重 量 比 例

2:1

共 张 第 张

跷板开关

KCD1-105-23MM-2P-B