
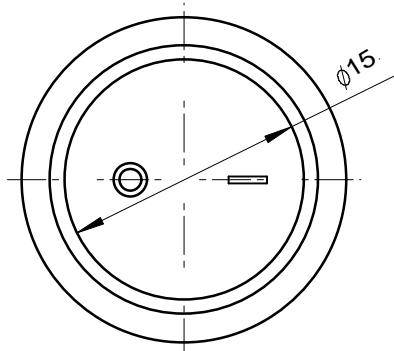
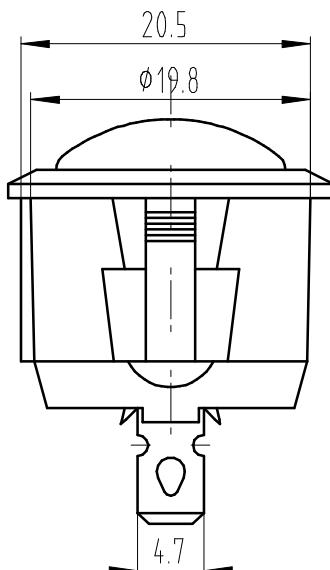
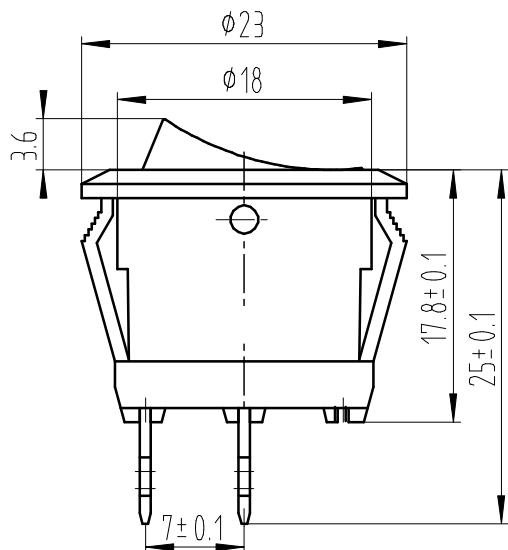
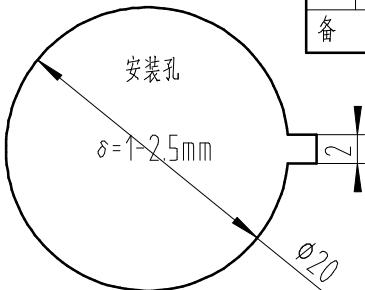


产品型号	
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	基座
颜色	按钮
备注	

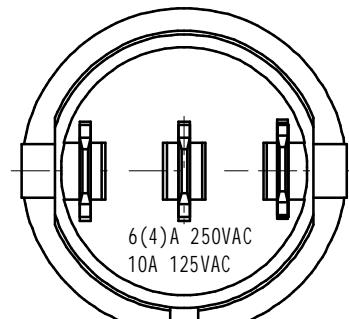

#### 技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

#### 主要技术参数及性能

项目	参数
电路图	ON-OFF —○—
额定电流电压	6(4)A 250VAC 10A 125VAC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	< 100MΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/min
(极对外壳)	≥3000VAC/min
机械寿命	>10 <sup>4</sup> 次
环境温度	25T85

深圳市逸致电子有限公司  
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

图样标记				重量	比例
					2:1

共	张	第	张
KCD1-105-23MM-2P-R			

					外形图						
					跷板开关						
借 (通) 用 件 登 记		标记		处数	更改文件号		签 字	日期	KCD1-105-23MM-2P-R		
底图总号											
签 字									KCD1-105-23MM-2P-R		
日 期		设计			标准化						
制 图									KCD1-105-23MM-2P-R		
档案员	日 期	审核									
工 艺				批 准					KCD1-105-23MM-2P-R		