

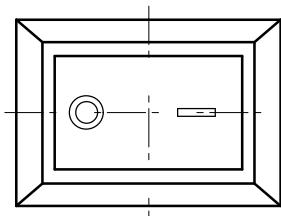
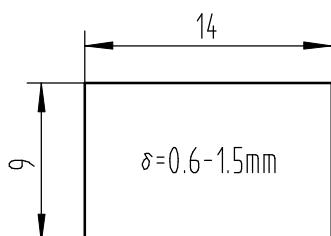
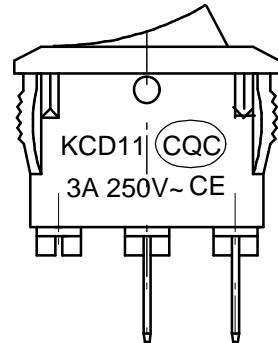


产品型号	KCD-11
订货号	60100101
客户名称	
客户料号	
外观	基座 黑色 B255
颜色	按钮 黑色 B255
备注	

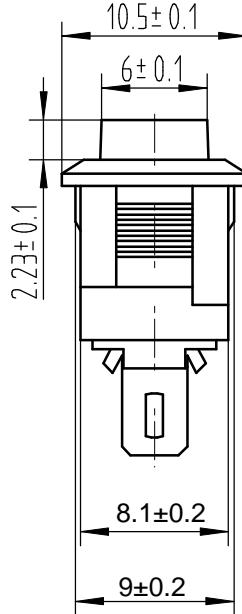

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

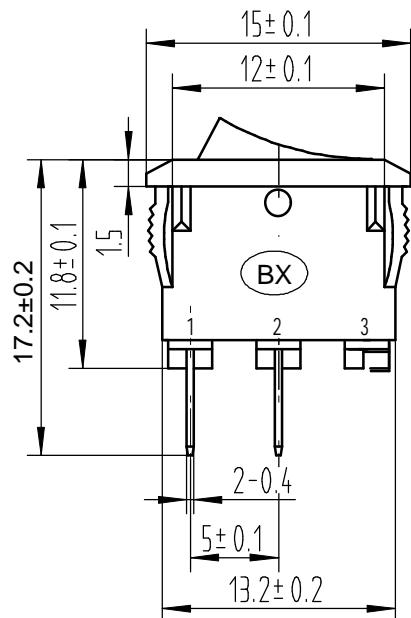

主要技术参数及性能

项目	参数
电路图	2P ON-OFF
额定电流电压	3A 250V AC
绝缘电阻	>100MΩ
接触电阻	<50mΩ
介电强度(极间)	>1500VAC/min
(极对外壳)	>3750VAC/min
电器寿命	>10 ⁴ 次
环境温度	25T85

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计				
制图				
工艺				

外形图					深圳市逸致电子有限公司		
					Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD		
图 样 标 记			重 量		比 例		
					2.5:1		
共 张			第 张				
KCD11-2P-W							

船型开关