


产品型号	
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	基座 黑色 B255
颜色	按钮 黑色 B255
备 注	

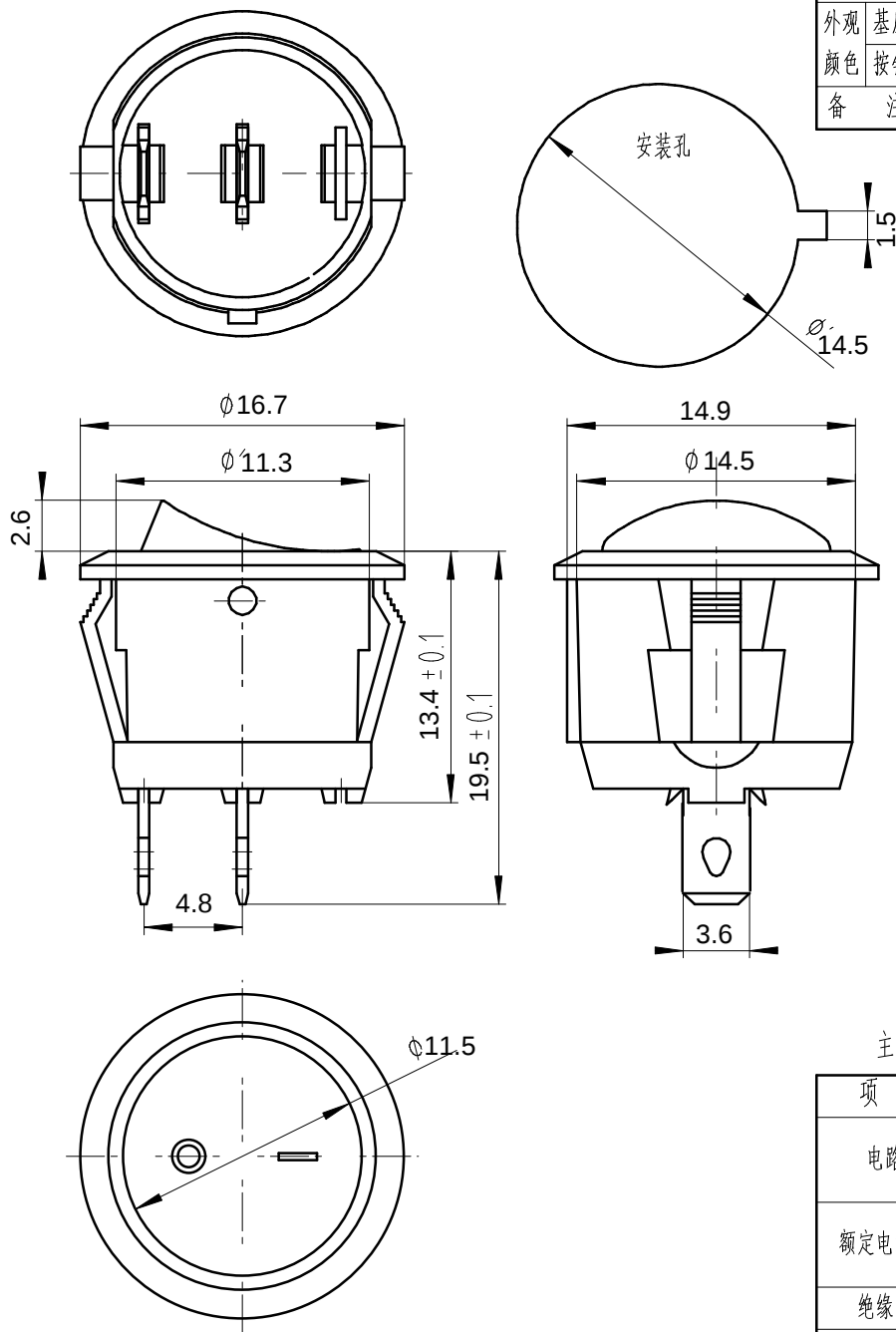

主要技术参数及性能

项 目	参 数
电路图	2P ON-OFF
额定电流电压	-
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤50mΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/min
(极对外壳)	≥3000VAC/min
电器寿命	≥10 ⁴ 次
环境温度	25T85

技术要求

- 按动按钮应活动灵活, 声音清脆, 无阻滞、杂音等现象;
- 注塑件表面光洁, 无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷; 金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	
档案员	日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计				
制图				
审核				
工艺				

KCD1-106S-B				
跷板开关				

深圳市逸致电子有限公司				
Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD				
图 样 标 记			重 量	比 例
				2:1
共 张			第 张	