


产品型号	
订货号	
客户名称	
客户料号	
外观	底座
颜色	按钮
备 注	

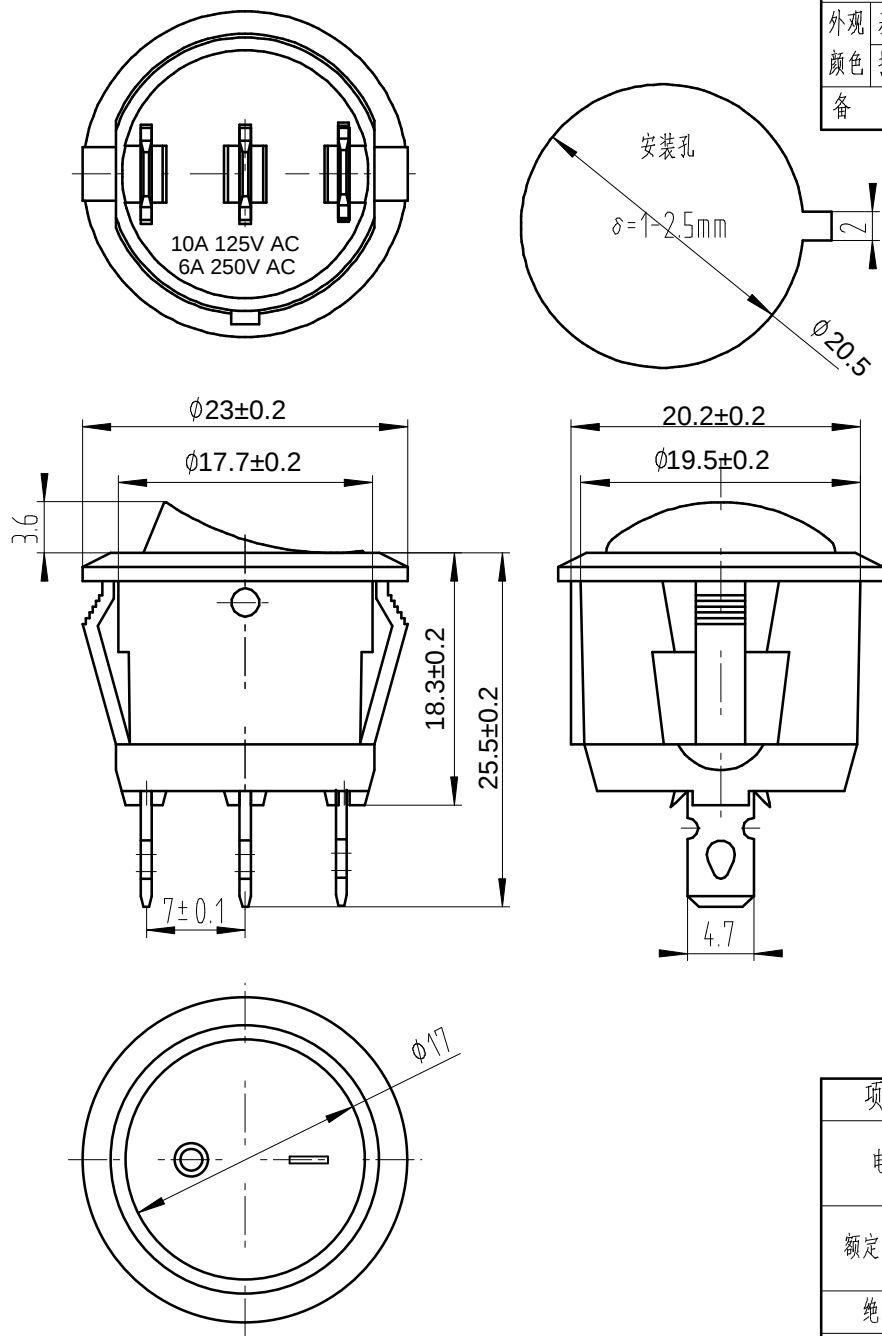

技术要求

- 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
- 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

主要技术参数及性能

项 目	参 数
电 路 图	3P ON-OFF
额定电流电压	6A 250VAC 10A 125VAC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	<100MΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/min
(极对外壳)	≥3000VAC/min
机械寿命	≥10 ⁴ 次
环境温度	25T85

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档案员 日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
制图				
审核				
工艺				

外形图

跷板开关

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

图 样 标 记 重 量 比 例

共 张 第 张 2:1

KCD1-105-23MM-3P-R