
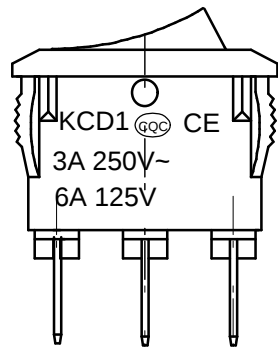
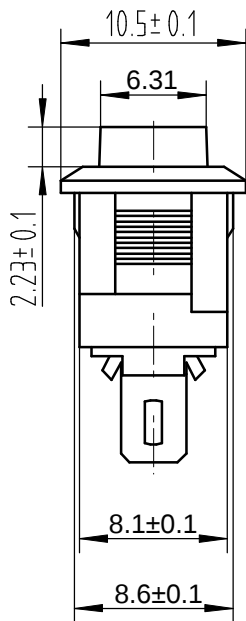


|      |            |
|------|------------|
| 产品型号 | KCD-11     |
| 订货号  |            |
| 客户名称 |            |
| 客户料号 |            |
| 外观   | 基座 黑色 B255 |
| 颜色   | 按钮 黑色 B255 |
| 备 注  |            |

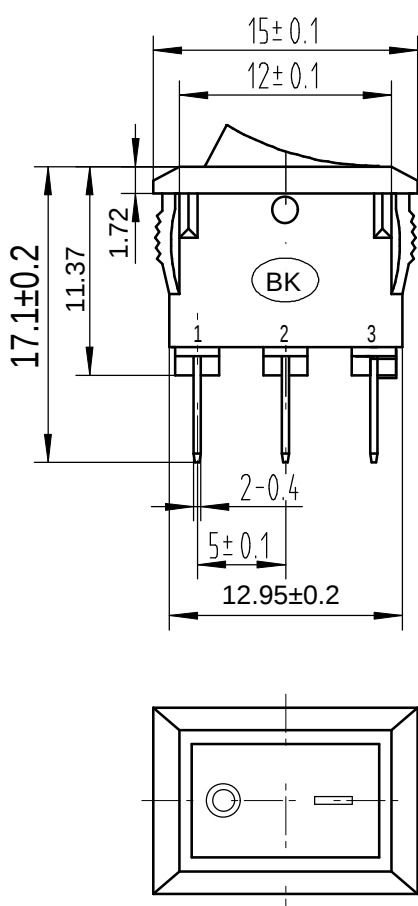

#### 主要技术参数及性能

| 项 目      | 参 数                |
|----------|--------------------|
| 电 路 图    | 3P ON-ON           |
|          |                    |
| 额定电流电压   | 3A 250V AC         |
| 绝缘电阻     | ≥100MΩ             |
| 接触电阻     | < 100MΩ            |
| 介电强度(极间) | ≥1500VAC/min       |
| (极对外壳)   | ≥3750VAC/min       |
| 机械寿命     | ≥10 <sup>4</sup> 次 |
| 环境温度     | 25T85              |

#### 技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。



外形图

船型开关

深圳市逸致电子有限公司  
Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| 图 样 标 记 | 重 量 | 比 例   |
|         |     | 2.5:1 |

共 张 第 张

KCD11-3P-R

|                  |     |
|------------------|-----|
| 借 (通) 用<br>件 登 记 |     |
| 旧底图总号            |     |
| 底 图 总 号          |     |
| 签 字              |     |
| 日 期              |     |
| 档案员              | 日 期 |

|    |    |       |     |    |
|----|----|-------|-----|----|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日期 |
| 设计 |    |       |     |    |
| 制图 |    |       |     |    |
| 审核 |    |       |     |    |
| 工艺 |    |       |     |    |