
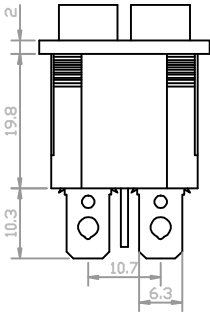
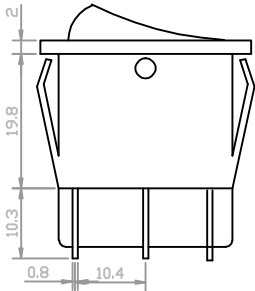
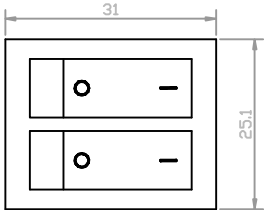


成品确认书

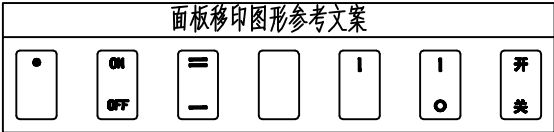

主要技术特性要求:

- 1.使用温度范围: -25~+85℃ (25T85)
- 2.额定工作电压、电流: 20A 125V AC
- 3.绝缘电阻: ≥100MΩ
- 4.接触电阻: ≤100MΩ
- 5.耐压: AC150V(50Hz)/min
- 6.抗电强度: ≥1500V AC/min
- 7.寿命: 10000次

品质部/日期		5	灯泡	0	无				
		4	盖子	2	PA66+PC				
生产部/日期		3	中针边针	4	黄铜	电镀铜锡			
		2	跳板	2	黄铜	电镀铜锡			
审核/日期		1	底座	1	PA66				
		序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

A4				普通公差: COMMON TOLERANCE:		深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD							
A3													
A2				X.XX	±0.10	单位	mm	投影		品名	船型开关	比例	1:1
A1				X.X	±0.15	绘图		核对		型号	KCD4-606-R-G		
				X	±0.25	日期		核准		图号	KCD4		