
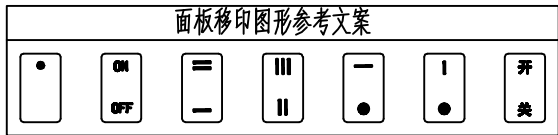
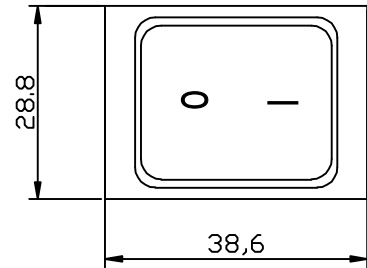



成品确认书

开孔尺寸

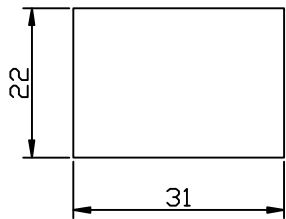

主要技术特性要求:

- 1. 使用温度范围: T85
- 2. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 3. 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
- 4. 耐压: AC150V(50Hz)/min
- 5. 抗电强度: $\geq 1500V$ AC/min
- 6. 机械寿命: 10000次

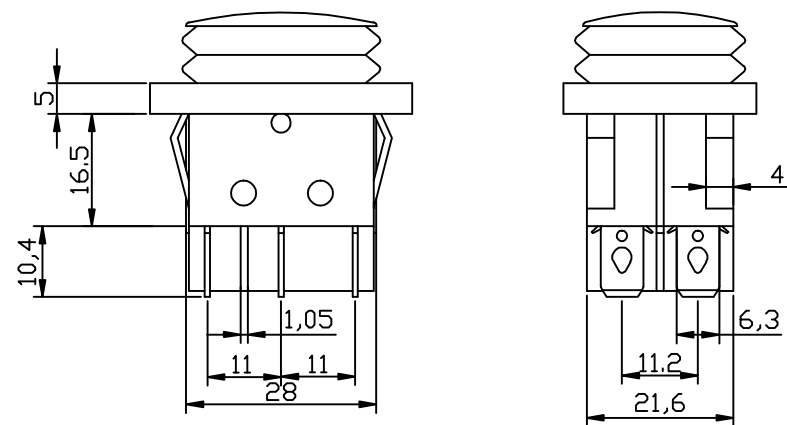

品质部／日期		5	灯泡	0	普通氖灯				
		4	盖子	1	PC				
生产部／日期		3	中针边针	6	黄铜	电镀铜锡			
		2	跳板	2	黄铜	电镀铜锡			
		1	底座	1	PA66				
审核／日期		序号	名称	数量	材 料	处 理	单件	总计	备 注
							质 量		

A4				普通公差: COMMON TOLERANCE:		深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD							
A3													
A2				X.XX	±0.10	单位	mm	投影		品名	船型开关	比例	1:1
A1				X.X	±0.15	绘图		核对		型号	KCD4-6P-FS-2B		
				X	±0.25	日期		核准		图号			