


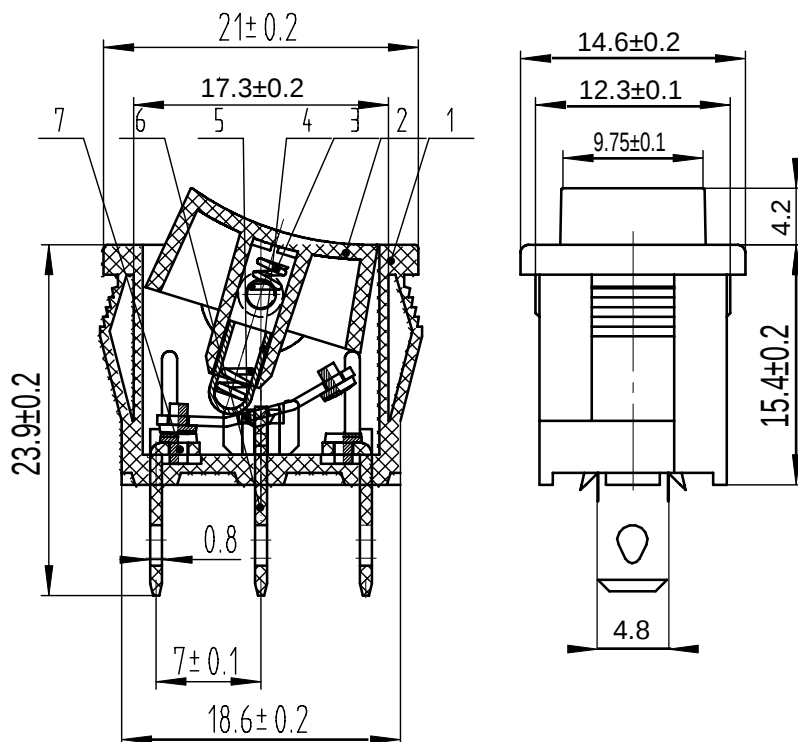

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

主要技术参数及性能

项 目	参 数
电 路 图	3P ON-OFF-ON
额定电流电压	6(4)A 250VAC
	10A 125VAC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤100MΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/min
(极对外壳)	≥3750VAC/min
机械寿命	≥10 ⁴ 次
环境温度	25T85

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
设计			标准化	
制图				
档案员	日期	审核		
		工 艺	批 准	

KCD1-103

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD

图 样 标 记		重 量	比 例
			2:1
共 张		第 张	