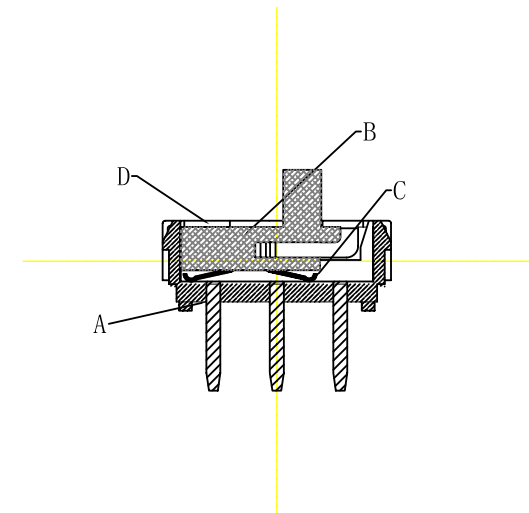


项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min (DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

借通用件登记

插图

校 描

旧底图总号	
-------	--

簽字

日期	
----	--

D	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	进口复银磷青铜	银白色镶银
B	按 键	1	进口增强尼龙	黑 色
A	底 座	1	进口 P P A 黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

				MSS22D18			
标识处 数更改文件号 签名 日期							
设计		标准化		阶段标记		数量 重量 比例	
校核		审定					
审核							
工艺		日期		共 张		第 张	
2015.03.23							

例	深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD