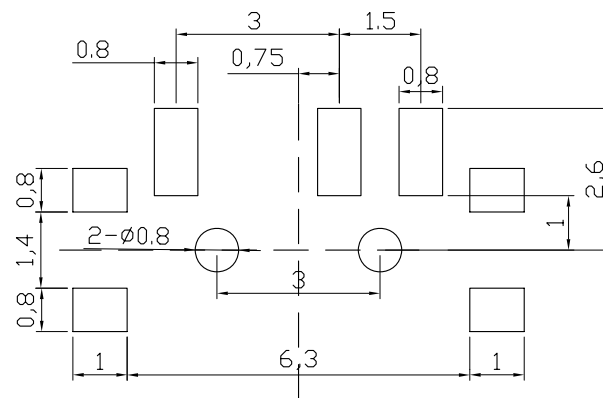
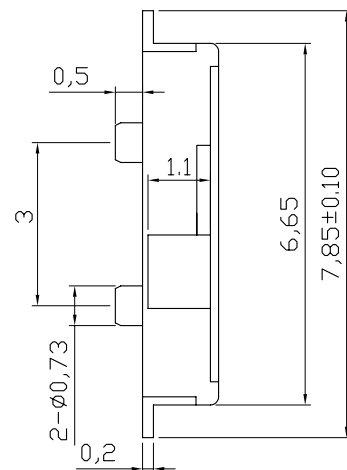


项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	$\geq 100\text{M}\Omega$
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1min
环境温度:	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
相对湿度:	$(40^{\circ}\text{C}) \leq 95\%$
接触电阻:	$\leq 50\text{M}\Omega$
动作力:	$160\text{gf} \pm 20\text{gf}$
耐温:	250°
寿命:	10000次

E	弹 片	1	不 锈 钢	灰 色
D	接触簧片	1	铍 青 铜	银 白 色
C	盖 子	1	黄 铜	银 白 色
B	底 座	1	进口增强尼龙与磷铜	黑色与镀银
A	推 柄	1	进口增强尼龙	黑（白）色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

[illegible]

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD