

借通用件登记

插图




校插

旧底图总号

签字

日期

序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂	颜色
D	盖 子	1	进口不锈钢	银 白	色
C	接 触 簧 片	2	进口复银磷青铜	银白色	镀 银
B	按 键	1	进口增强尼龙	黑	色
A	底 座	1	进口 P P A 黄铜	黑	色与镀银

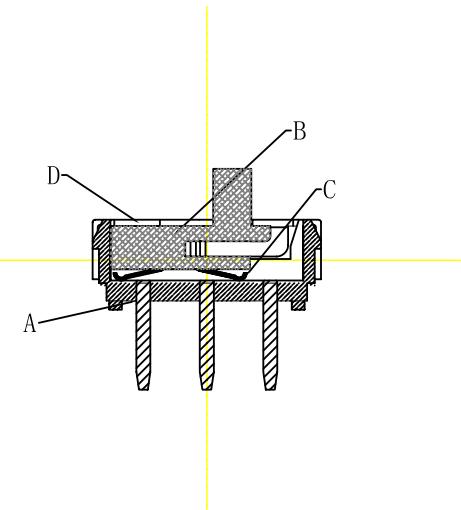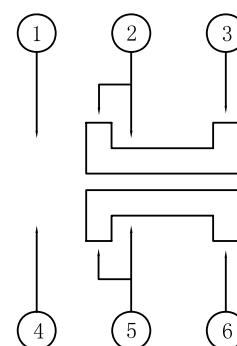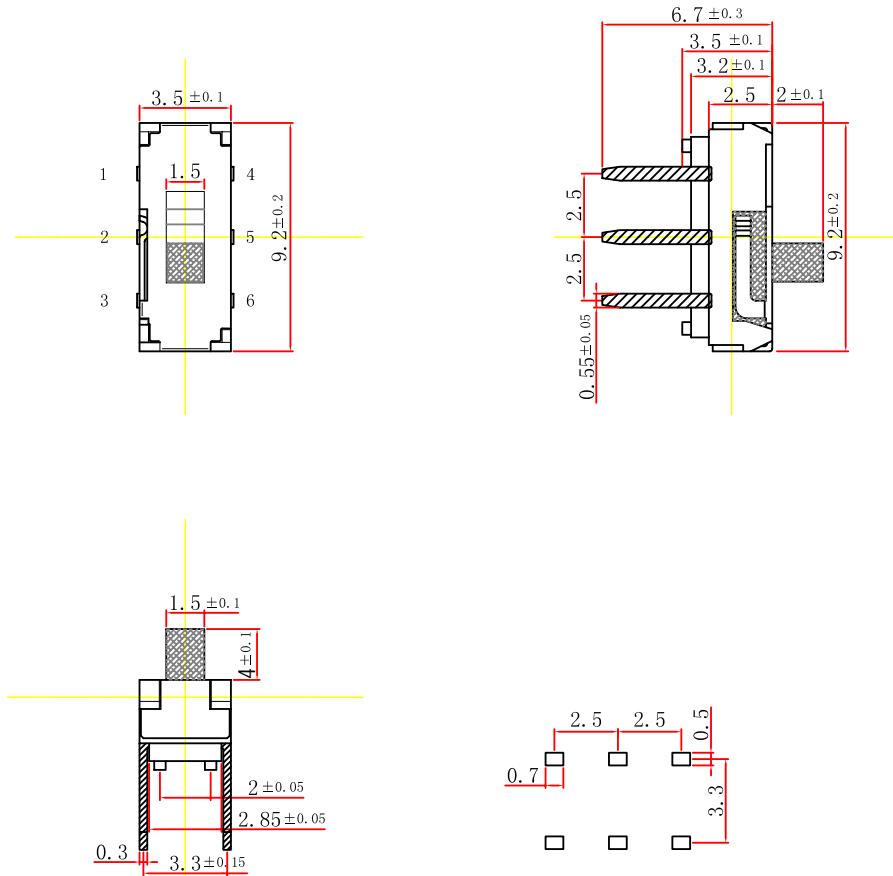

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz for 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°C ~ +60°C
操作力度:	200 ± 100gf
材料属性:	环保 (SGS)

MSS22D18

深圳市逸致电子有限公司  
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD

标记处	数 变更文件号	签 名	日 期
设计		标准化	
校对		审 定	
审核			
工 艺			

日期 2015.03.23 共 张 第 张