
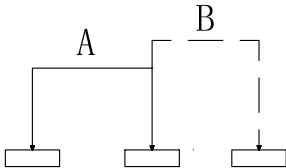
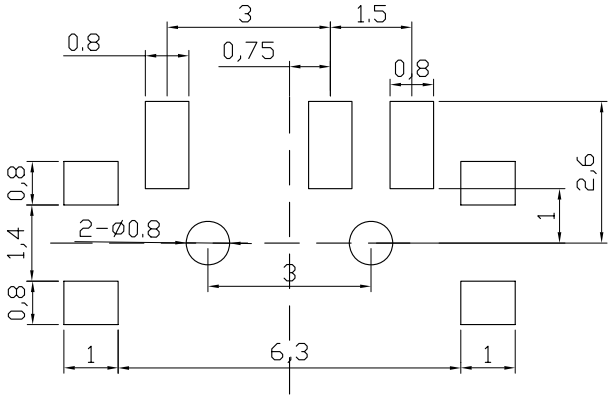
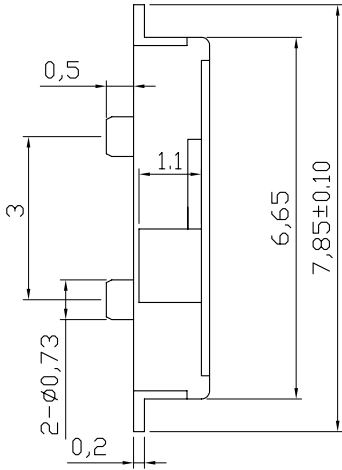


由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

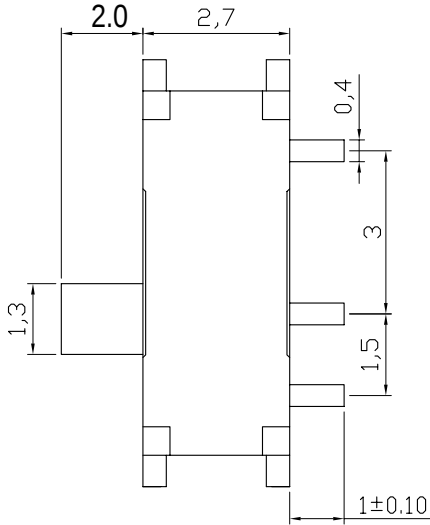

E	弹 片	1	不 锈 钢	灰 色
D	接触簧片	1	铍 青 铜	银 白 色
C	盖 子	1	黄 铜	银 白 色
B	底 座	1	进口增强尼龙与磷铜	黑色与镀银
A	推 柄	1	进口增强尼龙	黑（白）色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 0.1A
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V (50Hz) 1mi
环境温度:	-25℃ ~ +70℃
相对湿度:	(40℃) ≤95%
接触电阻:	≤50MΩ
动作力:	160gf ± 20gf
耐温:	250°
寿命:	10000次

MSK12C02G2-B	深圳市逸致电子有限公司 Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD
--------------	---