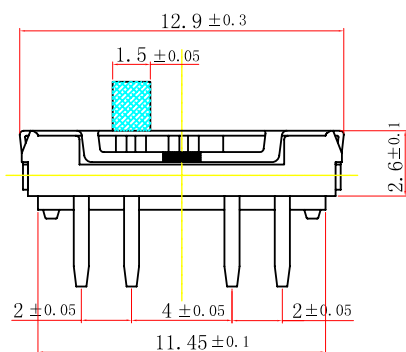


项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min (DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

借通用件登记

插图

校 描	
-----	--

旧底图总号	
-------	--

答 字

日期	
----	--

D	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	复银磷青铜	银白色镶银
B	按 键	1	增强尼龙	黑 色
A	底 座	1	P P A与黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

					MSS23D18					
标	记	处	数更改文件号	签名	日期					
设	计			标准		阶段标记	数量	重量	比	
校	对			审						
审	核									
工	步			日	期	共	张	第	张	
				2016.07.23						

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD