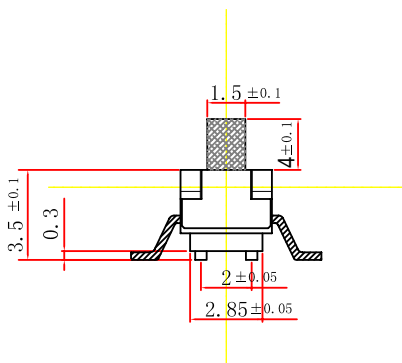
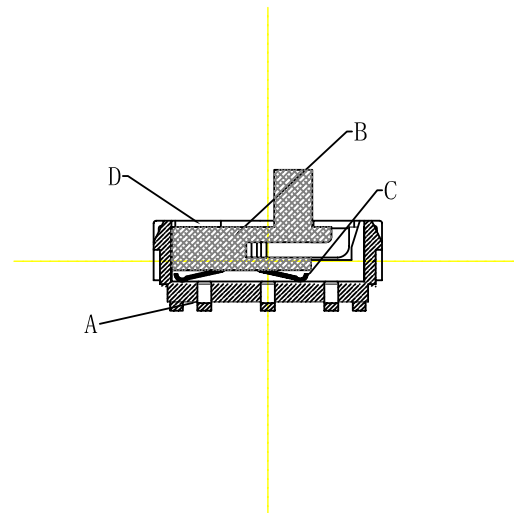
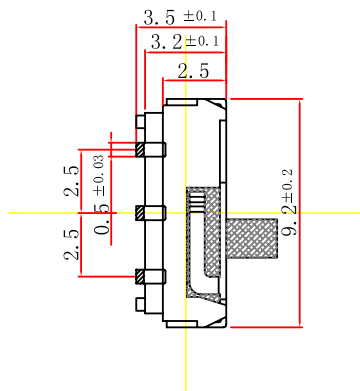
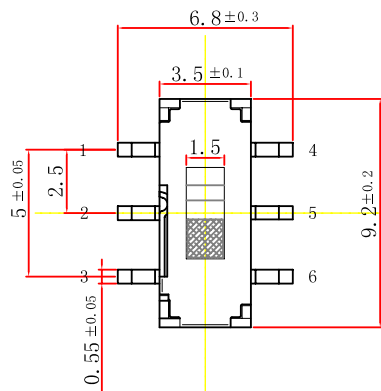


项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

借用件登记

插图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

D	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	进口复银磷青铜	银白色镶银
B	按 键	1	进口增强尼龙	黑 色
A	底 座	1	进口 P P A 黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

设计	校 对	审 核	工 艺	标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	阶段标记	数量	重量	比例
								2015.03.23				
共 张										第 张		

MST22D18	
深圳市逸致电子有限公司	
Shenzhen Yizhi Electronics Co.,LTD	