

## 产品规格

工作方式: ON-OFF  
触点形式: 多刀多掷  
安装方式: 直立插式

## 机械性能

动作力: 1000gf max  
电气寿命: 2000次

## 工作环境

环境温度: -20~+70°C  
环境湿度: (40°C) ≤ 95%RH

## 电气性能




额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC  
切换25mA @ 24V DC  
耐电压: 250V AC Min.  
接触电阻: 100mΩ Max.  
绝缘电阻: 100MΩ Min.

## 物料


5. 盖板: PBT塑料 红色  
4. 手柄: PBT塑料 白色  
3. 灌封胶: 环氧树脂  
2. 底座: PBT塑料 黑色  
1. 接线片: 镀金磷青铜

## 包装


散装  
内包装: 塑料袋  
外包装: 纸箱

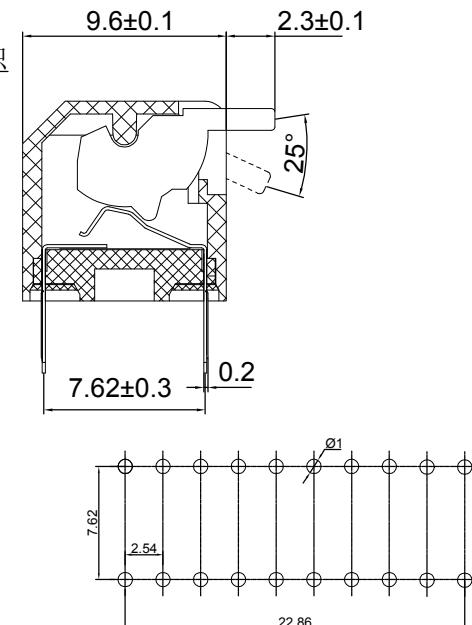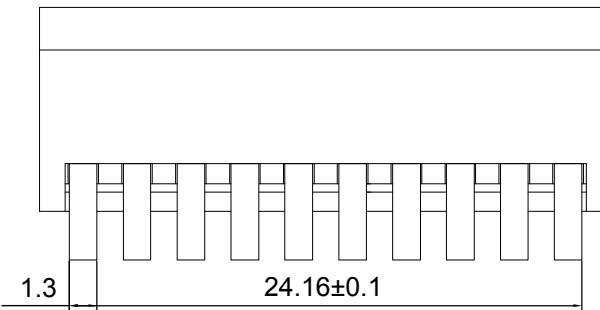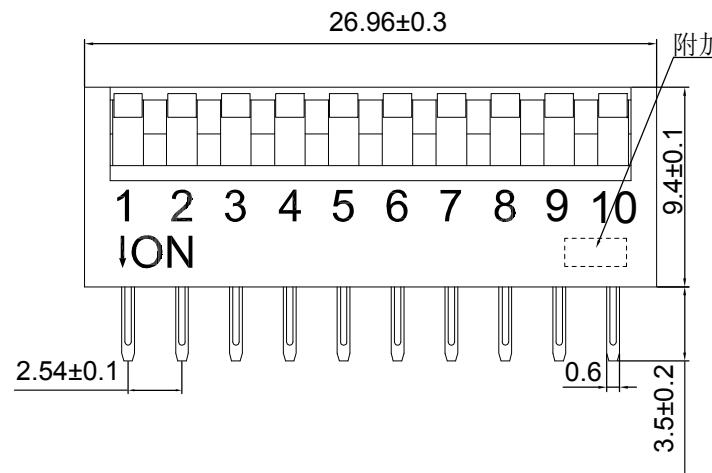

P. C. B. LAYOUT

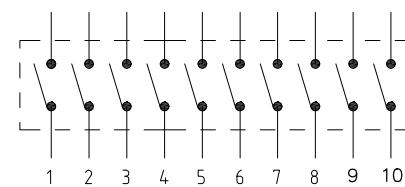

CIRCUIT DIAGRAM

 拨码开关					KPL10RGA													
设计	余嘉诚			视图	阶段	标记	质量	比例	版本									
审核	朱树清			 <small>Dimensions are shown:mm(inches)</small>	4:1	B/0												
批准	徐君辉						第1张											
								共1张										
								温州康宏电子有限公司										
2025. 10. 30																		