


| 序号 | 材料编码     | 材料名称及规格                                         | 数量    | 单位  |
|----|----------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | L3230009 | 1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(黑)    | 0.105 | M   |
| 2  | L3230010 | 1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(402红) | 0.105 | M   |
| 3  | L3230012 | 1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(黄)    | 0.105 | M   |
| 4  | T1000100 | X1255-T-PN                                      | 3     | PCS |
| 5  | Y4100002 | A1255-03P                                       | 1     | PCS |

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

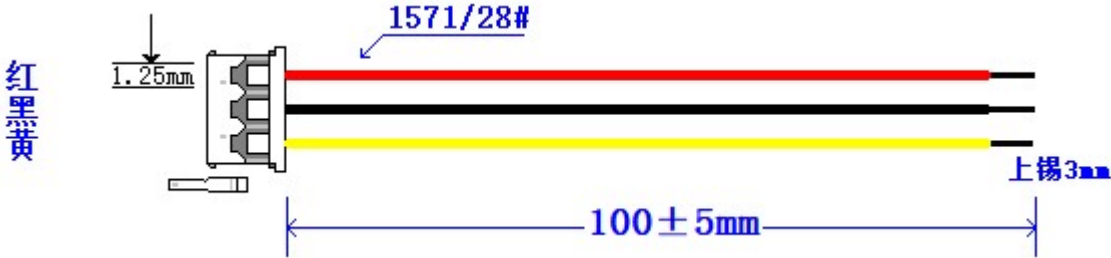

|     |            |    |            |     |                                                                                     |                                                     |                                    |                |            |
|-----|------------|----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
|     |            |    |            |     |                                                                                     |                                                     |                                    | RoHS Compliant |            |
|     |            |    |            | 图号: | 13714                                                                               | 東莞市德藝隆電子有限公司<br>DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd |                                    | 页面:            | 22 of 30   |
|     |            |    |            | 单位: | MM                                                                                  |                                                     |                                    | 日期:            | 2025-11-05 |
|     |            |    |            | 比例: | 1:1                                                                                 | 产品名称:                                               | 1.25mm超薄镀金端子线 3P 红/黑/黄 单头, 线长100mm | 制图:            |            |
| A/0 | 4206-13714 |    | 2025-10-15 | 视图: |  | 规格型号:                                               |                                    | 审核:            |            |
| 版本  | 修改内容       | 绘图 | 修改日期       | 尺寸: | A4                                                                                  | 物料编码:                                               | LKN125-157128-100-3P               | 批准:            |            |