



温州康宏电子有限公司



产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 1000gf max
电气寿命: 2000次

工作环境

环境温度: -20~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%RH

电气性能

额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC
切换25mA @ 24V DC
耐电压: 250V AC Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.

物料


5. 盖板: PBT塑料 红色
4. 手柄: PBT塑料 白色
3. 灌封胶: 环氧树脂
2. 底座: PBT塑料 黑色
1. 接线片: 镀金磷青铜

包装


散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱




Professional Manufacturer Since 2000

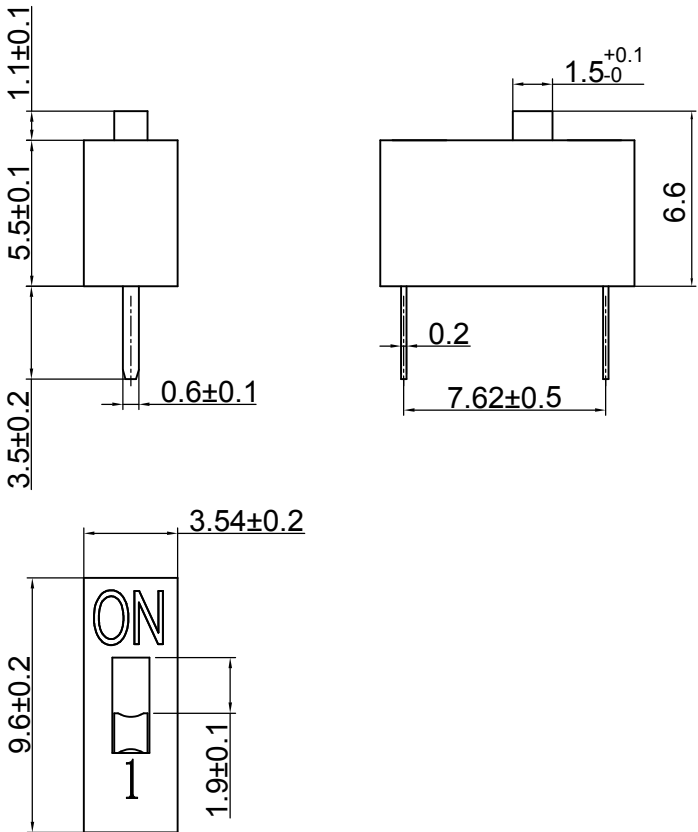

P.C.B. LAYOUT

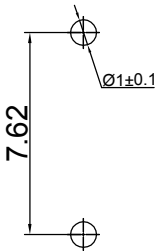

CIRCUIT DIAGRAM

 

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

					拨码开关	KSE01RGT					
						视图	阶段	标记	质量	比例	版本
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						4:1	B/0
设 计	余嘉诚				 Dimensions are shown:mm(inches) 2025. 10. 30	第1张		共1张			
审 核	朱树清					温州康宏电子有限公司					
批 准	徐君辉										