


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3230009	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(黑)	0.108	M
2	L3230010	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(402红)	0.108	M
3	L3230011	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(白)	0.108	M
4	L3230012	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(黄)	0.108	M
5	L3230013	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(绿)	0.108	M
6	L3230014	1571/28#7/0.127TS $\varnothing$ 0.9镀锡铜电子线(蓝)	0.108	M
7	T1000100	X1255-T-PN	12	PCS
8	Y4100010	A1255-06P	2	PCS

技术要求：

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3) 插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5) 电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6) 插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7) 金属无锈迹，无端子高低现象。

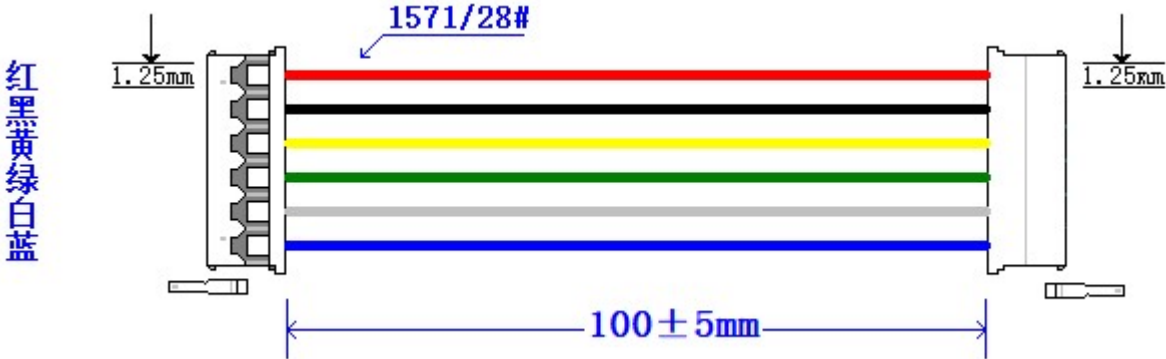

								RoHS Compliant	
				图号:	13702	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd		页面:	10 of 30
				单位:	MM			日期:	2025-11-05
				比例:	1:1	产品名称:	1.25mm超薄镀金端子线 6P 红/黑/黄/绿/白/蓝 双头反面 丝	制图:	
A/0	4206-13702		2025-10-15	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LKB125-157128-100-6P	批准:	