

产品规格

工作方式: ON-OFF
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 1000gf Max
电气寿命: 2,000次

工作环境

环境温度: -20~85℃
环境湿度: (40℃) ≤95%RH

电气性能

额定电负荷: 无切换: 100mA @ 50V DC/
切换: 25mA @ 24V DC





耐电压: 500V AC Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.

物料


7. 端子套: PBT UL94-V0
6. 灌封胶: 环氧树脂
5. 开关座: PBT UL94-V0
4. 动簧片: 磷铜镀金
3. 静簧片: 磷铜镀金
2. 开关盖: PBT UL94-V0
1. 拨动柄: PBT UL94-V0

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

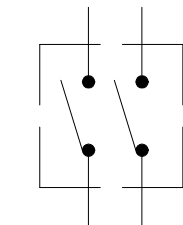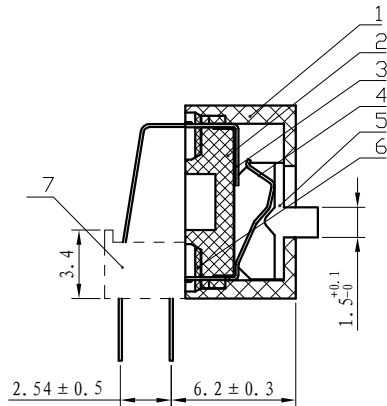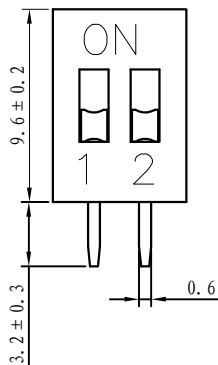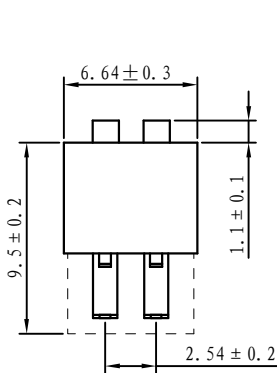

CIRCUIT DIAGRAM

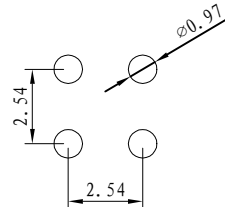

P. C. B. LAYOUT

借通用件登记

 
描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					拨码开关	KAE02RGA				
标记	处数	更改文件号	签 名	日期						
设 计	余嘉诚					视图	阶 段	标 记	质 量	比 例
审 核	朱树清				 Dirnensions are shown:mm(inches) 2025. 10. 30				4:1	B/0
批 准	徐君辉					第1张		共1张		
						温州康宏电子有限公司				