


A	REV.	APP0	8



为保证使用效果  
建议方轴尺寸0.70-0.76  
方轴长度不低于3.20

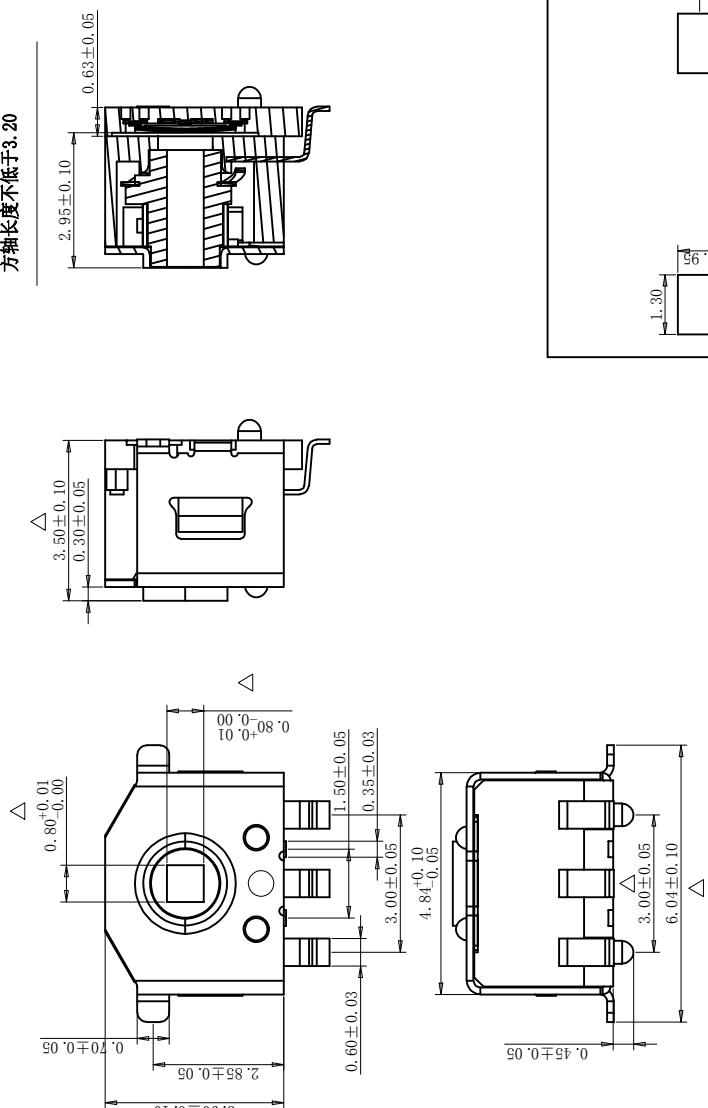


技术规格:

1 材料  
主体 PA46  
转子 PA46  
端子 铜合金电镀镍  
弹片 铜合金  
卡钩 不锈钢  
外壳 铜合金电镀镍

2 使用条件  
温度 -40° C +80° C  
电流 DC 5V 500mA  
寿命 100000 转  
按键寿命 100000 次  
按键力度 230g ±50g  
按键行程 0.20mm ±0.05mm

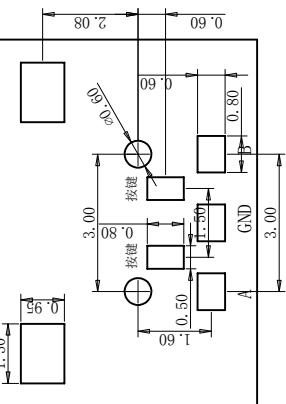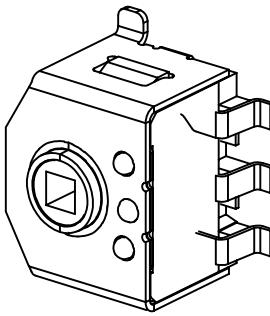

CW ROTATION

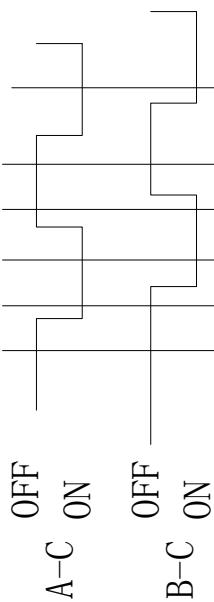

特别注意: 无感编码器, 转子可能停在任意位置,  
程序上需要对AB相非相同电平的异常停止位进行过滤

PART NO:	BMQ22-NM11-2112-A	MATERIAL:	
LOT NO:		FINISH:	
UNIT:	MM	SIZE: A4	COLOR:
TOLERANCES:	GENERAL:	DR: 刘静	
X.X=±0.35	ANGLE:	CHK: 刘静	
X.XX=±0.25	X.X=±3.0°	APP: 刘静	REV: A
X.XXX=±0.15	X.XX=±2.0°		

东莞市高铖达电子有限公司  
无感全码编码器 (带按键)  
DWG NO: FP-090012  
SCALE: 1:1  
SHEET: 1 OF 1  
REV: A

F  
F 特别注意: 无感编码器, 转子可能停在任意位置,  
程序上需要对AB相非相同电平的异常停止位进行过滤

2/11

2

1

8

