 


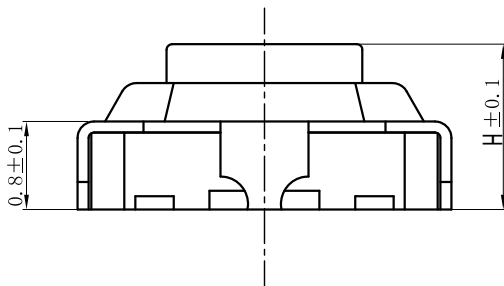
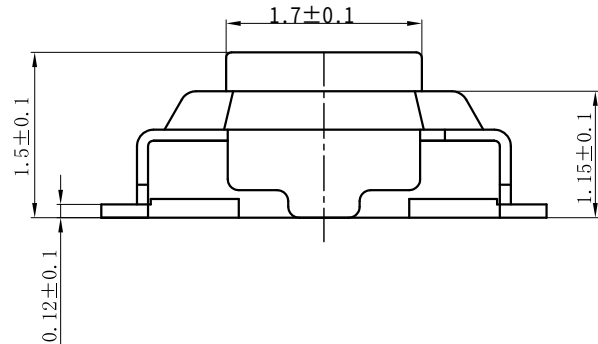


RoHS Compliant

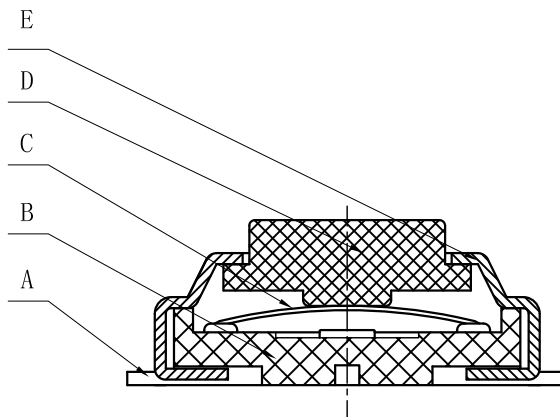


原理图

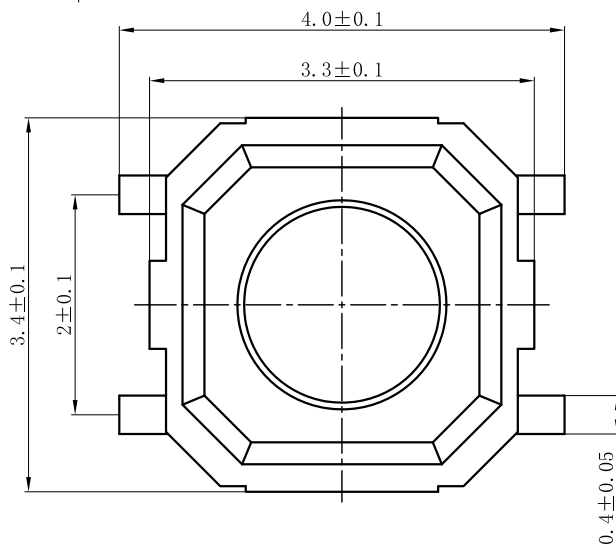

技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100M Ω max。操作温度-30° to+85°, 使用寿命80,000次, 操作力: 250gf $\pm$ 50gf。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

F	防尘膜	0.05	1	
E	盖板	不锈钢	1	镀银
D	按钮	LCP黑	1	
C	簧片	进口不锈钢复银	2	
B	底座	LCP黑	1	
A	卡件	磷铜	1	镀银
序号	名 称	材 料	数量	备注

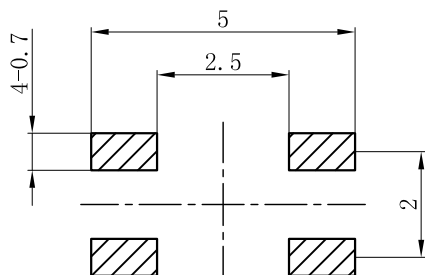

安装参考图

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名(ITEM NO)	3X3X1.5 轻触按键		
		料号(PART NO)	MLD-TS-3X3X1.5		
单位(UNIT): MM	未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
	X" ± 5" X.X" ± 2"			核准(APPROVED)	陈镇
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032		