
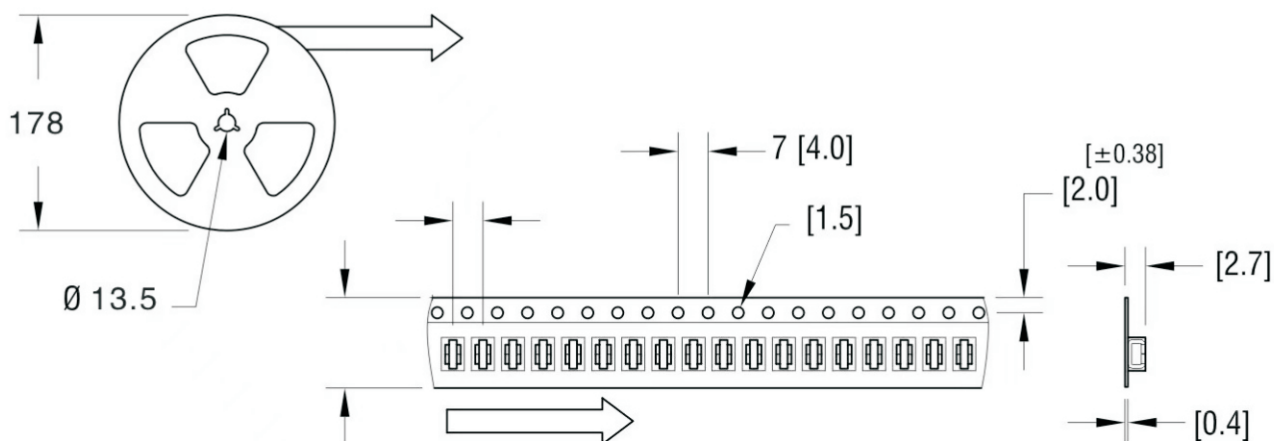


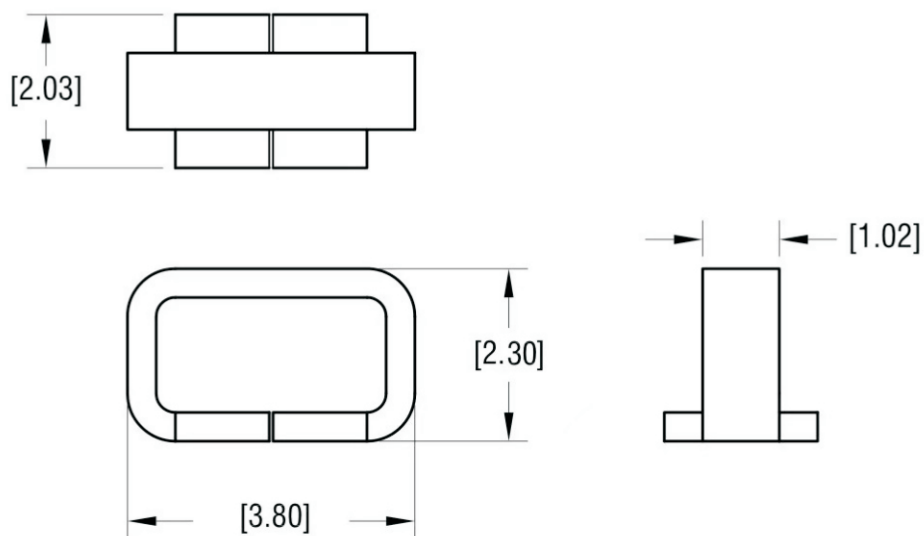

1、仅在卷带和卷盘上提供，胶带和卷轴规格：

2、胶带：

MAT'L-所有导电聚苯乙烯载体ANSI /  
EIA-481标准12mm 宽；4mm螺距

3、卷轴：

178.0 直径。15.0宽 13.5轴心

|                |          |     |
|----------------|----------|-----|
| RH-5019        |          |     |
| 零件名称           | 测试点、测试环  |     |
| 材料             | 卡簧：磷青铜镀银 |     |
| 公差： $\pm 0.05$ |          | 日期： |
| 温州荣和五金有限公司     |          |     |