
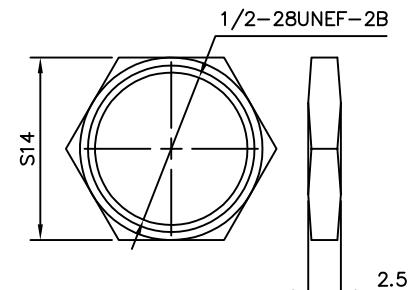
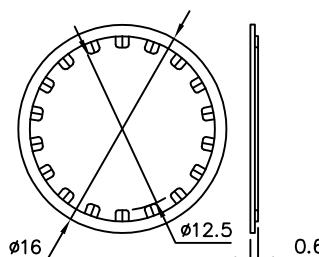
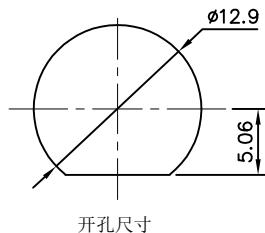
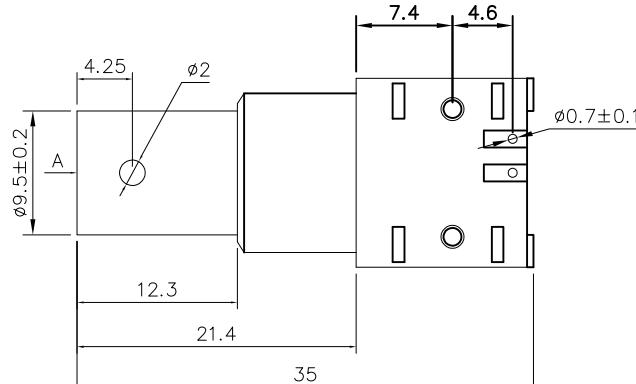
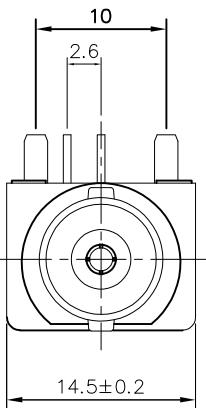


RoHS Compliant

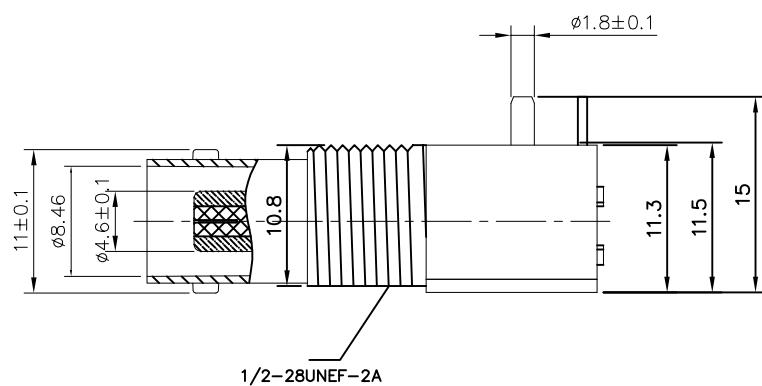

#### 电气性能参数

- 特性阻抗  $50 \Omega$
- 频率范围  $0-2GHz$
- 接触电阻 内导体  $\leq 30m\Omega$   
外导体  $\leq 30m\Omega$
- 绝缘电阻  $\geq 5000M\Omega$
- 介质耐压  $1500V$  电流  $0.5mA$  AC/1min
- 工作电压  $500V_{Max}$  (有效值)
- 电压驻波比  $\leq 1.22/3GHz$

#### 机械性能参数

- 插拔力  $5-25N$
- 外壳与支架的拉脱力  $\geq 150N$
- 使用寿命  $\geq 500$  次

#### 使用条件

- 额定电流  $3.3A$
- 额定电压  $12V$
- 适用技术标准  $MIL-C-39012; CECC22120$

1	外壳	1	锌合金	镀镍
2	母针	1	黄铜	镀金
3	焊针	2	黄铜	镀金
4	绝缘体	1	POM	
5	胶座	1	PBT	
序号	名 称	数 量	材 料	备 注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.	品名(ITEM NO)	BNC 90 ° DIP L=35.0		
	料号(PART NO)	MLD-BNC50-L35		
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/0	页次(PAGE): 1/1	设计 (DESIGN) 柯南
比例(SCALE): 1:1	XX $\pm 0.38$ XXX $\pm 0.20$ XXXX $\pm 0.10$ X $\pm 5'$ XX $\pm 2'$	模号(MODEL NO)	审核(CHECKED) 邱敏	
		图号(DWG NO)	核准(APPROVED) 陈镇	
		MLD-2509031032		

1 1 2 3 4 5 6 7 8