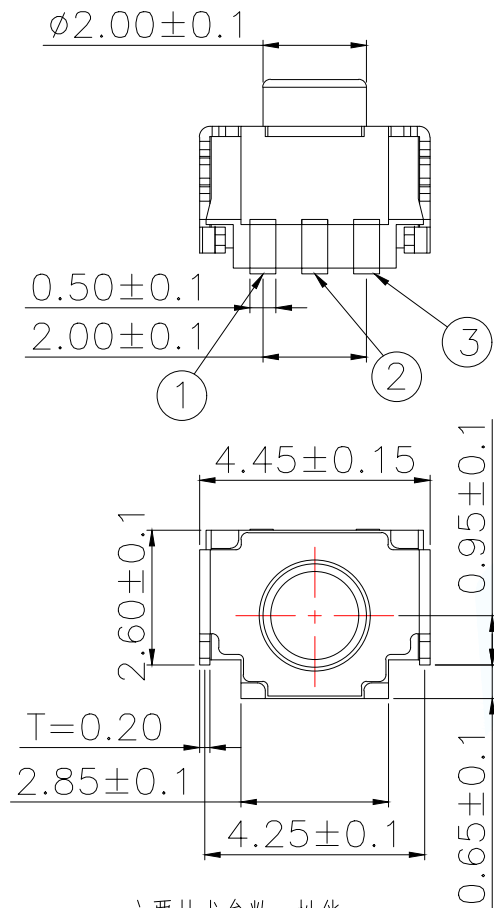
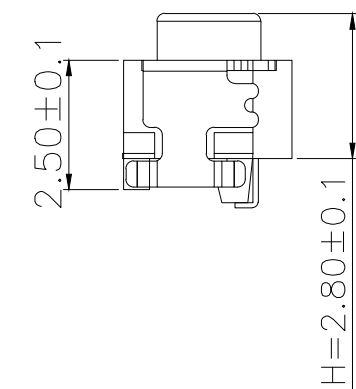




主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	70g~120g
行程 Travel	$0.45 \pm 0.2\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$



TS-1121-ARF

弹片:

A:不锈钢

B:覆磷铜

定位柱:

C:带柱

R:无柱

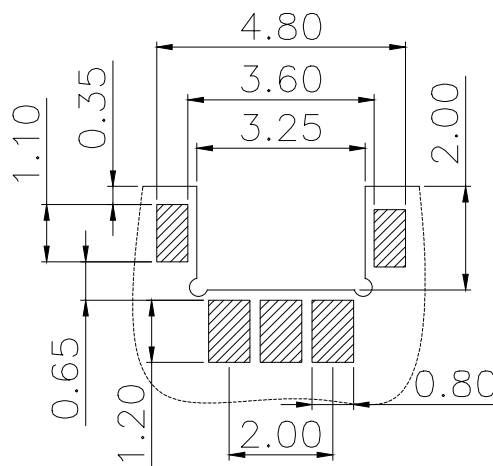
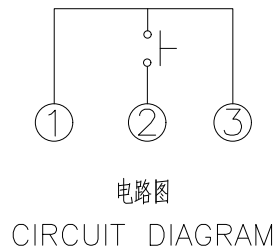
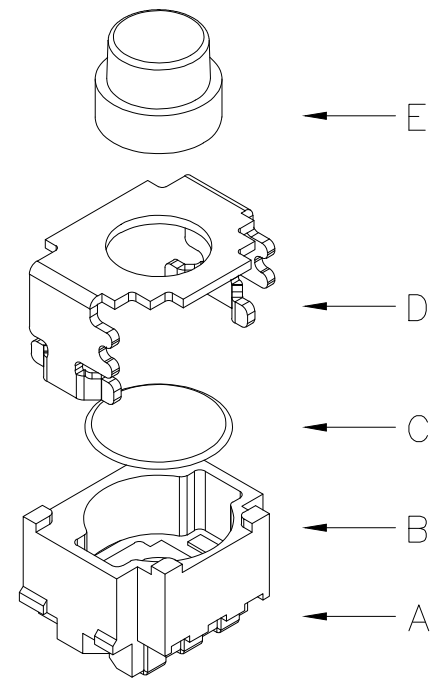
安装方式:

W:贴片

L:插件

U:包脚

F:沉板

高度:
028:2.8H力度:
08:70g~120g

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	硅胶	1	黑色
D	盖板	磷铜	1	镀银
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 Q'TY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: TACTILE SWITCH		
DECIMALS:		PAR		
$\geq 0 \sim 2 < : \pm 0.25$		DWN		
$\geq 2 \sim 5 < : \pm 0.30$		CHKD		
≥ 5		APVD		
ANGLES:		SCALE 1:1		
$\geq 0.5^\circ$		UNIT:MM		
		SIZE:A4		
		SHEET:1F1		
		REV:A		