


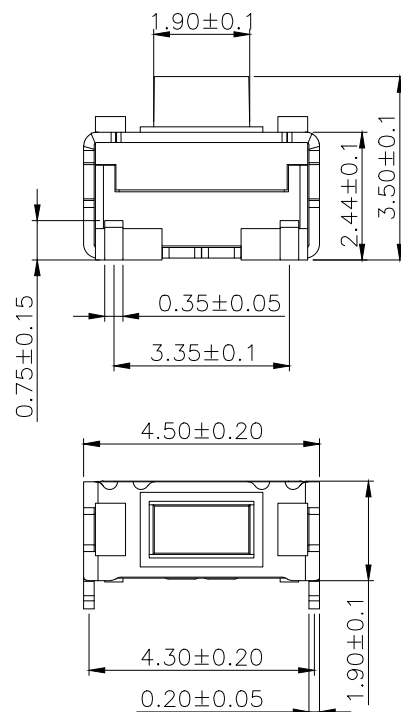

TS-1120-AR

弹片:

A:不锈钢

B:覆磷铜

定位柱:

C:带柱




R:无柱

高度:

035:3.5H

力度:

 

16:160g

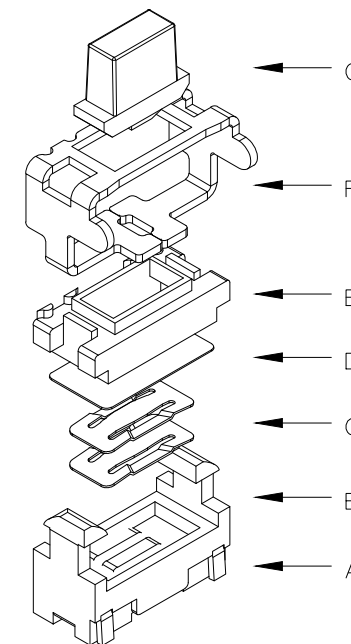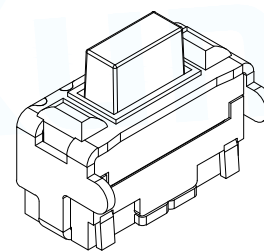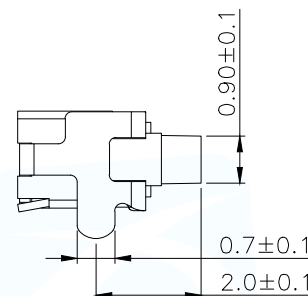

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

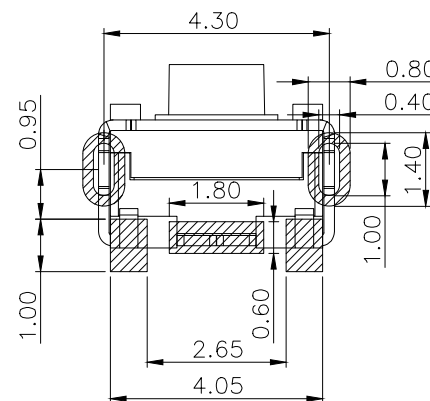电路图
CIRCUIT DIAGRAMPCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

G	按钮	LCP	1	黑色
F	铜盖	黄铜	1	镀银
E	塑盖	LCP	1	白色
D	黄膜	聚酰亚胺	1	黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 Q'TY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

TACTILE SWITCH

PAR	TS-1120-ARXXX
DWN	Lucas
CHKD	Ethan
APVD	Jacob
SCALE:1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
REV:A	

DECIMALS:

0~2<:±0.15

2~5<:±0.25

≥5 :±0.35

ANGLES:

±0.5°

CUSTOMER COPY