

isdt

P200C2

User Guide

使用说明

感谢您购买 ISDT P200C2桌面充电器

产品使用注意事项

- 使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及本产品相关的所有安全与合规操作指引。
- 请勿在阳光直射、雨淋或者潮湿环境中使用充电器。
- 充电器应远离热源、高压、水、可燃性气体、腐蚀性剂等危险物品。
- 若遇火警，请正确使用干粉灭火器进行灭火，使用液体类灭火器可能会有触电危险。
- 严禁在雷电及雷雨天气中使用充电器。
- 保持充电器内部干燥，切勿进入水、油等液体。
- 充电时，请远离可燃物，切勿将充电器或者电池置于地毯上充电。
- 充电时请务必使用正确规格的线材，否则可能导致充电器或您的设备损坏，带来不必要的损失。
- 严禁摔打，撞击，拆卸或尝试自行修复此产品。
- 请勿将任何异物置入产品的孔位，以免造成短路或损坏。
- 务必于合适的环境温度使用充电器（建议0°C至40°C）。
- 移动或搬运充电器时，不要拉扯充电器电源线。
- 如发现产品有不良现象或故障，请立即停止使用，并联系销售商。


产品规格参数

产品型号:	P200C2
AC输入:	100V~240V 2.5A 50Hz~60Hz
USB Type-C1输出:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A, PPS:5V~21V/5A
USB Type-C2输出:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A, PPS:5V~21V/5A
24V 输出:	DC 24V/8.3A
尺寸:	124mm×62 mm×49mm
重量:	410g ±10%

输出功率分配

- 先插入C1口100W，C2口功率为100W。
- 先插入C2口140W，C1口功率为60W。
- 有任意一个C口插入24V会关闭输出。

灯光信号描述

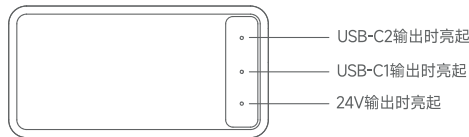

Product Usage Guidelines

- Before using this product, please carefully read and follow all safety and compliance instructions related to this document and this product.
- Do not use the charger in direct sunlight, rain, or damp environments.
- Keep the charger away from heat sources, high voltage, water, flammable gases, corrosive substances, and other hazardous materials.
- In case of a fire, please use a dry powder fire extinguisher for extinguishing. Using liquid-based fire extinguishers may pose an electrical shock hazard.
- It is strictly prohibited to use the charger during thunderstorms or lightning.
- Maintain the interior of the charger dry and prevent any entry of water, oil, or other liquids.
- During charging, keep away from flammable materials, and do not place the charger or batteries on carpets.
- Always use the correct specification of cables during charging to avoid potential damage to the charger or your devices, which may result in unnecessary losses.
- Prohibit dropping, impacting, disassembling, or attempting to repair this product yourself.
- Do not insert any foreign objects into the product's openings to prevent short-circuiting or damage.
- Always use the charger within the recommended environmental temperature range (0°C to 40°C).
- When moving or transporting the charger, do not pull or tug on the charger's power cord.
- If you notice any abnormalities or malfunctions with the product, please immediately stop using it and contact the seller.

Product Specifications

Product Model:	P200C2
AC Input:	100V~240V 2.5A 50Hz~60Hz
USB Type-C1 Output:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS: 5V~21V/5A
USB Type-C2 Output:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, PPS: 5V~21V/5A
24V Output:	DC 24V/8.3A
Dimensions:	124mm×62 mm×49mm
Weight:	410g ±10%

Output Power Distribution

C1 is connected first with 100W, C2 will have a power output of 100W.

C2 is connected first with 140W, C1 will have a power output of 60W.

Any one of the C-ports is connected to 24V, the output will be disabled.

Light Signal Descriptions



Lights up when USB-C2 output is active.

Lights up when USB-C1 output is active.

Lights up when 24V output is active.

Vielen Dank für den Kauf des ISDT P200C2 Desktop-Ladegeräts.

Produktnutzungsrichtlinien

- Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts bitte sorgfältig alle Sicherheits- und Konformitätsanweisungen in diesem Dokument und zu diesem Produkt durch und befolgen Sie sie.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in direktem Sonnenlicht, Regen oder feuchten Umgebungen.
- Halten Sie das Ladegerät von Wärmequellen, Hochspannung, Wasser, brennbaren Gasen, korrosiven Substanzen und anderen Gefahrstoffen fern.
- Im Brandfall verwenden Sie bitte einen Trockenpulverfeuerlöscher zur Löschung. Die Verwendung von flüssigkeitsbasierten Feuerlöschern kann ein elektrisches Schockrisiko darstellen.
- Es ist strengstens verboten, das Ladegerät während Gewittern oder Blitzen zu verwenden.
- Halten Sie das Innere des Ladegeräts trocken und verhindern Sie das Eindringen von Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten.
- Während des Ladevorgangs halten Sie sich von brennbaren Materialien fern und platzieren Sie das Ladegerät oder die Batterien nicht auf Teppichen.
- Verwenden Sie beim Laden immer die richtige Kabelspezifikation, um mögliche Schäden am Ladegerät oder Ihren Geräten zu vermeiden, die zu unnötigen Verlusten führen können.
- Das Fallenlassen, Aufprallen, Auseinandernehmen oder der Versuch, dieses Produkt selbst zu reparieren, ist untersagt.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts ein, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Ladegerät immer innerhalb des empfohlenen Umgebungstemperaturbereichs (0°C bis 40°C).
- Beim Bewegen oder Transportieren des Ladegeräts ziehen oder zerren Sie nicht am Netzkabel des Ladegeräts.
- Wenn Sie irgendwelche Abnormalitäten oder Fehlfunktionen am Produkt feststellen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein und kontaktieren Sie den Verkäufer.

Produktspezifikationen

Produktmodell:	P200C2
AC-Eingang:	100V~240V 2.5A 50Hz~60Hz
USB Typ-C1 Ausgang:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A, PPS:5V~21V/5A
USB Typ-C2 Ausgang:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A, PPS:5V~21V/5A
24V Ausgang:	DC 24V/8.3A
Abmessungen:	124mm×62 mm×49mm
Gewicht:	410g ±10%

Lichtsignalbeschreibungen



- Leuchtet auf, wenn der USB-C2-Ausgang aktiv ist.
- Leuchtet auf, wenn der USB-C1-Ausgang aktiv ist.
- Leuchtet auf, wenn der 24V-Ausgang aktiv ist.

Output Power Distribution

- If any one of the C-ports is connected to 24V, the output will be disabled.
- If C1 is connected first with 100W, C2 will have a power output of 100W.
- If C2 is connected first with 140W, C1 will have a power output of 60W.

ISDT P200C2デスクトップ充電器をご購入いただきありがとうございます。

📖 製品の使用ガイドライン

- ・この製品を使用する前に、この文書およびこの製品に関連するすべての安全性およびコンプライアンスに関する指示を注意深く読んで遵守してください。
- ・直射日光、雨、または湿った環境で充電器を使用しないでください。
- ・充電器を熱源、高電圧、水、可燃性ガス、腐食性物質、およびその他の有害物質から離してください。
- ・火災が発生した場合は、乾燥粉末消火器を使用して消火してください。液体系消火器の使用は感電の危険を引き起こす可能性があります。
- ・雷雨や稲妻の間は厳禁です。
- ・充電器の内部を乾燥させ、水、油、または他の液体の侵入を防止してください。
- ・充電中は可燃性材料から離れ、充電器やバッテリーをカーペットの上に置かないでください。
- ・充電時には常に適切なケーブル仕様を使用してください。充電器やデバイスへの潜在的な損傷を防ぐため、不必要な損失が発生する可能性があります。
- ・製品を落としたり、衝撃を与えたり、分解したり、自分で修理を試みたりすることは厳禁です。
- ・製品の開口部に異物を挿入しないでください。ショートや損傷を防ぐためです。
- ・常に推奨される環境温度範囲（0°Cから40°C）内で充電器を使用してください。
- ・充電器を移動または輸送する際には、充電器の電源コードを引っ張ったり引っ張ったりしないでください。
- ・製品に異常や故障が見られた場合は、すぐに使用を中止し、販売業者に連絡してください。

📖 製品仕様

製品モデル:	P200C2
AC入力:	100V-240V 2.5A 50Hz~60Hz
USB Type-C1出力:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS:5V~21V/5A
USB Type-C2出力:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, PPS:5V~21V/5A
24V出力:	DC 24V/8.3A
寸法:	124mm×62 mm×49mm
重量:	410g ±10%

📖 ライトシグナルの説明



- USB-C2出力がアクティブの場合に点灯します。
- USB-C1出力がアクティブの場合に点灯します。
- 24V出力がアクティブの場合に点灯します。

📖 出力電力の分配

Cポートのいずれかが24Vに接続されている場合、出力は無効になります。
C1が最初に100Wで接続される場合、C2の電力出力は100Wになります。
C2が最初に140Wで接続される場合、C1の電力出力は60Wになります。


Directives d'utilisation du produit

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et suivre toutes les instructions de sécurité et de conformité liées à ce document et à ce produit.
- Ne pas utiliser le chargeur en plein soleil, sous la pluie ou dans des environnements humides.
- Gardez le chargeur loin des sources de chaleur, des tensions élevées, de l'eau, des gaz inflammables, des substances corrosives et d'autres matériaux dangereux.
- En cas d'incendie, veuillez utiliser un extincteur à poudre sèche pour l'extinction. L'utilisation d'extincteurs à base de liquide peut présenter un risque de choc électrique.
- Il est strictement interdit d'utiliser le chargeur pendant les orages ou les éclairs.
- Maintenez l'intérieur du chargeur sec et empêchez toute entrée d'eau, d'huile ou d'autres liquides.
- Pendant la charge, éloignez-vous des matériaux inflammables et ne placez pas le chargeur ou les batteries sur des tapis.
- Utilisez toujours la spécification correcte de câbles pendant la charge pour éviter d'endommager le chargeur ou vos appareils, ce qui pourrait entraîner des pertes inutiles.
- Interdiction de laisser tomber, de percuter, de démonter ou de tenter de réparer ce produit vous-même.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ouvertures du produit pour éviter les courts-circuits ou les dommages.
- Utilisez toujours le chargeur dans la plage de température ambiante recommandée (0°C à 40°C).
- Lorsque vous déplacez ou transportez le chargeur, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation du chargeur.
- Si vous remarquez des anomalies ou des dysfonctionnements avec le produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le vendeur.

Spécifications du produit

Modèle de produit:	P200C2
Entrée CA:	100V-240V 2.5A 50Hz-60Hz
Sortie USB Type-C1:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A, PPS:5V-21V/5A
Sortie USB Type-C2:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A, PPS:5V-21V/5A
Sortie 24V:	DC 24V/8.3A
Dimensions:	124mm×62 mm×49mm
Poids:	410g ±10%

Descriptions des signaux lumineux

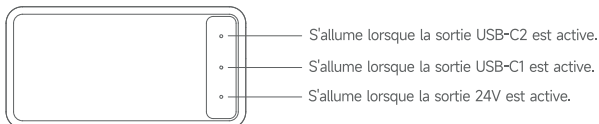

Distribution de la puissance de sortie

Si l'un des ports C est connecté à 24V, la sortie sera désactivée.

Si C1 est connecté en premier avec 100W, C2 aura une puissance de sortie de 100W.

Si C2 est connecté en premier avec 140W, C1 aura une puissance de sortie de 60W.


Linee guida per l'uso del prodotto

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni di sicurezza e conformità relative a questo documento e a questo prodotto.
- Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole, sotto la pioggia o in ambienti umidi.
- Tenere il caricabatterie lontano da fonti di calore, tensioni elevate, acqua, gas infiammabili, sostanze corrosive e altri materiali pericolosi.
- In caso di incendio, utilizzare un estintore a polvere secca per l'estinzione. L'uso di estintori a base liquida potrebbe comportare un rischio di shock elettrico.
- È strettamente vietato utilizzare il caricabatterie durante temporali o fulmini.
- Mantenere l'interno del caricabatterie asciutto e prevenire l'ingresso di acqua, olio o altri liquidi.
- Durante la ricarica, tenersi lontano da materiali infiammabili e non posizionare il caricabatterie o le batterie su tappeti.
- Utilizzare sempre la specifica corretta di cavi durante la ricarica per evitare danni al caricabatterie o ai dispositivi, che potrebbero causare perdite inutili.
- Vietato lasciar cadere, colpire, smontare o cercare di riparare questo prodotto da soli.
- Non inserire oggetti estranei nelle aperture del prodotto per evitare cortocircuiti o danni.
- Utilizzare sempre il caricabatterie entro la temperatura ambiente raccomandata (0°C a 40°C).
- Quando si sposta o si trasporta il caricabatterie, non tirare il cavo di alimentazione del caricabatterie.
- Se si notano anomalie o malfunzionamenti del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e contattare il venditore.

Specifiche del prodotto

Modello del prodotto:	P200C2
Ingresso AC:	100V~240V 2.5A 50Hz~60Hz
Uscita USB Type-C1:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A, PPS:5V~21V/5A
Uscita USB Type-C2:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A, PPS:5V~21V/5A
Uscita 24V:	DC 24V/8.3A
Dimensioni:	124mm×62 mm×49mm
Peso:	410g ±10%

Descrizioni del segnale luminoso

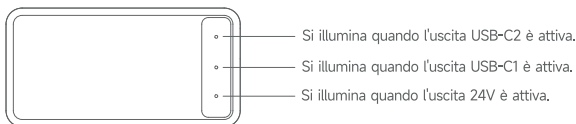

Distribuzione della potenza in uscita

- Se uno dei porti C è collegato a 24V, l'uscita verrà disabilitata.
- Se C1 è collegato per primo con 100W, C2 avrà un'uscita di potenza di 100W.
- Se C2 è collegato per primo con 140W, C1 avrà un'uscita di potenza di 60W.


Directrices de uso del producto

- Antes de utilizar este producto, lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones de seguridad y cumplimiento relacionadas con este documento y este producto.
- No utilice el cargador bajo luz solar directa, lluvia o en ambientes húmedos.
- Mantenga el cargador alejado de fuentes de calor, alto voltaje, agua, gases inflamables, sustancias corrosivas y otros materiales peligrosos.
- En caso de incendio, utilice un extintor de polvo seco para extinguirlo. El uso de extintores a base de líquido puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.
- Está estrictamente prohibido usar el cargador durante tormentas eléctricas o rayos.
- Mantenga el interior del cargador seco y evite la entrada de agua, aceite u otros líquidos.
- Durante la carga, manténgase alejado de materiales inflamables y no coloque el cargador o las baterías sobre alfombras.
- Utilice siempre la especificación correcta de cables durante la carga para evitar daños al cargador o sus dispositivos, lo que podría provocar pérdidas innecesarias.
- Prohibido dejar caer, golpear, desmontar o intentar reparar este producto usted mismo.
- No introduzca objetos extraños en las aberturas del producto para evitar cortocircuitos o daños.
- Utilice siempre el cargador dentro del rango de temperatura ambiental recomendado (0°C a 40°C).
- Al mover o transportar el cargador, no tire del cable de alimentación del cargador.
- Si nota alguna anomalía o mal funcionamiento en el producto, deje de usarlo inmediatamente y contacte al vendedor.

Especificaciones del producto

Modelo del producto:	P200C2
Entrada de AC:	100V-240V 2.5A 50Hz-60Hz
Salida USB Tipo-C1:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A, PPS:5V-21V/5A
Salida USB Tipo-C2:	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A,28V/5A, PPS:5V-21V/5A
Salida 24V:	DC 24V/8.3A
Dimensiones:	124mm×62 mm×49mm
Peso:	410g ±10%

Descripciones de las señales luminosas

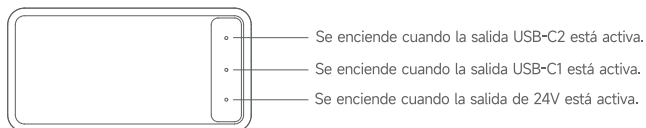

Distribución de la potencia de salida

Si alguno de los puertos C está conectado a 24V, la salida se desactivará.

Si C1 está conectado primero con 100W, C2 tendrá una salida de potencia de 100W.

Si C2 está conectado primero con 140W, C1 tendrá una salida de potencia de 60W.

本产品所有图片，声明以及文字资料仅供参考，实际信息请参考官方网站

All product photos, statements and literature are for reference only. For up-to-date information, please visit our official site www.isdt.co. SHENZHEN ISD TECHNOLOGY CO.,LTD reserves the right of final explanation and revision for the terms.

Alle Bilder, Aussagen und Textinformationen für dieses Produkt dienen nur zur Referenz. Für tatsächliche Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs zu interpretieren und zu ändern.

この製品に関する提供されるすべての画像、声明、およびテキスト情報は参考のためだけです。実際の情報については公式ウェブサイト www.isdt.co を参照してください。深セン艾斯特創新科技有限公司はこのマニュアルの内容に対する最終的な解釈権と修正権を有します。

Tutte le immagini, dichiarazioni e testi forniti su questo prodotto sono solo a scopo informativo. Per informazioni effettive, consultare il sito web ufficiale www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. si riserva il diritto finale di interpretare e modificare il contenuto di questo manuale.

Todas las imágenes, declaraciones y textos proporcionados en este producto son solo con fines informativos. Para obtener información real, consulte el sitio web oficial www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. se reserva el derecho final de interpretar y modificar el contenido de este manual.