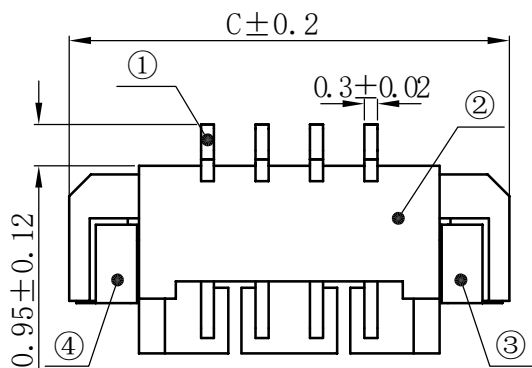
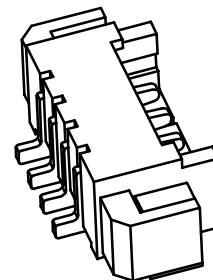
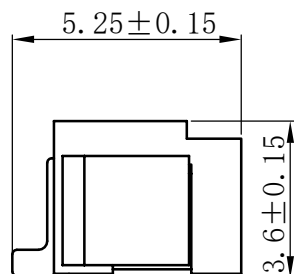
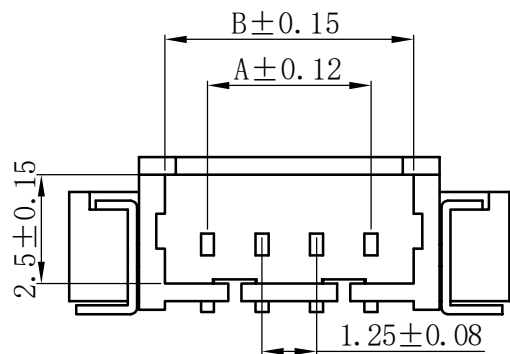


P.C.B LAYOUT

MX1.25mm贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
MX1.25mm-2P-WT	1.25	3.20	7.50
MX1.25mm-3P-WT	2.50	4.45	8.75
MX1.25mm-4P-WT	3.75	5.70	10.00
MX1.25mm-5P-WT	5.00	6.95	11.25
MX1.25mm-6P-WT	6.25	8.20	12.50
MX1.25mm-7P-WT	7.50	9.45	13.75
MX1.25mm-8P-WT	8.75	10.70	15.00
MX1.25mm-9P-WT	10.00	11.95	16.25
MX1.25mm-10P-WT	11.25	13.20	17.50
MX1.25mm-11P-WT	12.50	14.45	18.75
MX1.25mm-12P-WT	13.75	15.70	20.00
MX1.25mm-13P-WT	15.00	16.95	21.25
MX1.25mm-14P-WT	16.25	18.20	22.50
MX1.25mm-15P-WT	17.50	19.45	23.75
MX1.25mm-16P-WT	18.75	20.70	25.00

技术要求

1: 外观要求

1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。

1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

2-1. 额度电流: 1.0A

2-2. 额定电压: 125V

2-3. 耐 电 压: 250V

2-4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$

2-5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{m}\Omega$

3: 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

>20	± 0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
$>10 \leq 20$	± 0.2	①	卧贴针	n	黄铜	高温亮锡	GP PASS
$>3 \leq 10$	± 0.15	②	塑件	1	LCP	/	GP PASS
$3 \leq$	± 0.1	③	左焊片	1	黄铜	高温亮锡	GP PASS
尺寸范围	公差	④	右焊片	1	黄铜	高温亮锡	GP PASS
设计		产品名称		MX1.25mm-4P-卧贴			
审核							
批准							
单位: mm							



连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD